

アクチュエ  
ーター

販売事業者  
Rs-online



45-2T07.4FK0.000



<https://rs-online.eao.com/component/45-2T07.4...>

お客様の製品:

---



## 45-2T07.4FK0.000 アクチュエーター

### 前面

フロント寸法:	Ø 38 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	サンドグレー
フロントベゼル 材質:	メタル

### 取付け

デザイン:	レイズド
取付け穴:	Ø 22.3 mm
取付けタイプ:	パネル実装

### 操作・表示部分

レンズキャップ 色:	カラーレス
レンズキャップ 材質:	プラスチック
レンズキャップ 形状:	フラッシュ
レンズキャップ 視覚効果:	透明
照光 色:	白

### 機械的特性

重量:	0.071 kg
-----	----------

### 周辺条件

IP前面保護等級:	IP66、IP67、IP69K
-----------	-----------------

使用温度: - 25 ° C ~ + 70 ° C  
保存温度: - 40 ° C ... + 80 ° C  
耐衝撃性: IEC 60068-2-27に準拠 : 正弦波半波 50 g / 11 ms  
耐振動性: IEC 60068-2-6に準拠 : 2 ~ 500 Hz: 5 g  
耐候性: IEC 60721に準拠した動作時 : 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

### 認証

**REACH:** REACH compliant

**RoHS:** RoHS compliant


### その他

簡単な説明: アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 38 mm, 丸形, サンドグレー, メタル, IP66、IP67、IP69K, 白

ハウジング 材質: メタル

ヒント: フロントパネル 厚さ 1 ~ 6 mm

配線図:

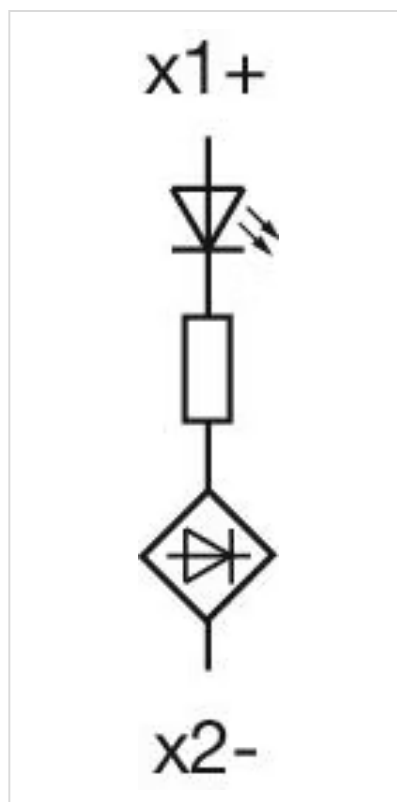

寸法図:

