


27010210

Taguan Taguan 130 80 / 70 x 125 x 46,7 / 28,5 mm

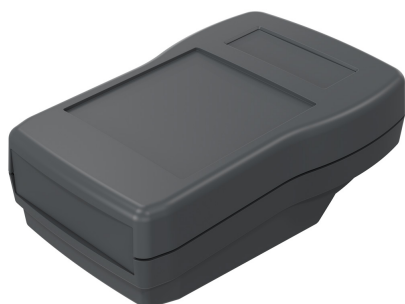

Taguan Taguan 130 80 / 70 x 125 x 46,7 / 28,5 mm

[Kataloge](#)[Montageanleitung](#)[Konformitätserklärungen](#)[Technische Zeichnung](#)[3D Daten](#)

Technische Daten

Höhe	125 mm
Breite	80 mm
Tiefe	46.7 mm
Material	ABS
Farbe	ozeanblau (RAL 5020)
Schutzart	IP40
Schutzart Norm	EN 60529
min. Temperatur	-40 °C
max. Temperatur	80 °C
Oberflächenwiderstand	4x10 ¹⁴ Ohm
Weitere Ausführungen auf Anfrage	EMV

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	RO
Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	39269097
GTIN	4250157916679

ETIM Klassifikation

ETIM 8	EC001031
--------	----------

ROSE SYSTEMTECHNIK GMBH
Erbeweg 13-15
32457 Porta Westfalica, Germany

Tel.: +49 571 50 41-0
Fax: +49 571 50 41-6
Mail: rose@rose-pw.de

Zubehör

	27010090 Taguan Ersatzschraubenset		27010280 Batteriehalter 4 Microzellen AAA
	27010281 Taguan 130 Monoblock Halter		27010282 Taguan 130 Clip
	27010285 Taguan Schaftblende RAL 5020		27010287 Taguan Schaftblende infrarot
	27010288 Taguan 130 Displayscheiben Set		82100001 FOLIENASTATUR FT 130b
	82100002 FOLIENASTATUR FT 130e		