


RUOTA ZS 100X40/40 47X14,1 CC 20


Serie Ruota ZS

Ruote in poliuretano colato 87 Sh.A tipo soft con mozzo in ghisa.
Disponibile con cuscinetti a sfere di precisione schermati.
Ruota con cuscinetti a sfere.

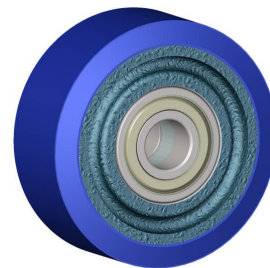

Dati Tecnici

Diametro ruota	D	100 mm
Larghezza del battistrada	E	40,0 mm
Diametro sede cuscinetti	s	47 mm
Diametro foro	d	20 mm
Scartamento esterno cuscinetti	V	40 mm
Peso articolo		1,380 kg
Larghezza mozzo	L	40 mm
Portata		350 kg

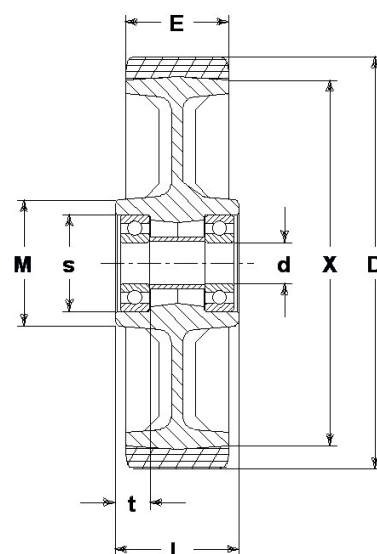

CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito www.lagspa.it. Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico. (sales@lagspa.it).**