

CENTRA A FR 60 W 240 V E27

SPECIAL CENTRA Standard A | Glühlampen, klassische Kolbenform, stoßfest



Produktvorteile

- Besonders stoßfest und erschütterungsunempfindlich

Produkteigenschaften

- Zusätzliche Wendelstützen



Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	60.00 W
Nennspannung	240 V
Bemessungsleistung	60.00 W
Energieverbrauch	60 kWh/1000h


Photometrische Daten

Lichtstrom	505 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100
Farbwiedergabeindex Ra	100


Lichttechnische Daten

Startzeit	0.0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s

Abmessungen & Gewicht

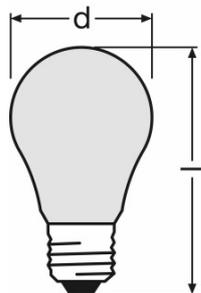

E27
IEC 7004-21

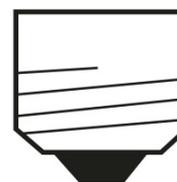

E 27

Produktgrafik

Socket

Socket

Durchmesser	60.0 mm
Länge	107.5 mm
Gesamtlänge	107.5 mm
Außenkolben	A60

Farben & Materialien

Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Quecksilberfrei	Ja

Produktdatenblatt

Lebensdauer

Nennlebensdauer	1000 h
Bemessungslampenlebensdauer	1000 h

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	E27
--------------------------	-----

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
Nicht für Haushaltsbeleuchtung	Yes

Zertifikate & Standards

EEl – Energieeffizienzklasse	G
Energieeffizienzklasse	E

Klassifikationen

ILCOS	IAA/F-60-240-E27-60
-------	---------------------

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4050300200866	-	-	4733707	-
4050300200866	-	-	-	RS60E

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4050300200866	CENTRA A FR 60 W 240 V E27	Faltschachtel 1	58 mm x 58 mm x 104 mm	0.35 dm ³	49.00 g
4050300615141	CENTRA A FR 60 W 240 V E27	Versandschachtel 25	300 mm x 116 mm x 300 mm	10.44 dm ³	1310.67 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.