



# CorePro LEDbulb E27 Kolbenform

CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die Rennertypen CorePro LEDbulb zurück. Sie ist ideal für allgemeine Beleuchtungsanwendungen und erzeugt ein warmes Licht bei geringem Energieverbrauch.

## Produkt Daten

### • Allgemeine Eigenschaften

Sockel	E27 [ E27]
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h
B50L70	15000
Technischer Typ	5.5-40W

### • Lichttechnische Daten

Lichtstrom (Nom)	470 lm
Nennlichtstrom (Nom)	470 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Nenn-Abstrahlungswinkel	200 °
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (Nom)	85.45 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %

### • Elektrische Kenndaten

Power (Rated) (Nom)	5.5 W
Lampenstrom (Nom)	55 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0.5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.5

Voltage (Nom)	220-240 V
---------------	-----------

### • Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max)	84 °C
-------------------------	-------

### • Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

### • Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	matt (FR)
------------------	-----------

### • Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energiesparendes Produkt	ja
Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Energieverbrauch kWh/1000h	6 kWh

### • Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871869657757800
Bestell-Produktname	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827
EAN/UPC - Produkt	8718696577578
Bestellcode	57757800
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10

# PHILIPS

# CorePro LEDbulb E27 Kolbenform


Material-Nr. (12NC) 929001234202  
Nettogewicht (Einzelteil) 0.076 kg

## Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet

- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung


## Abmessungsskizzen

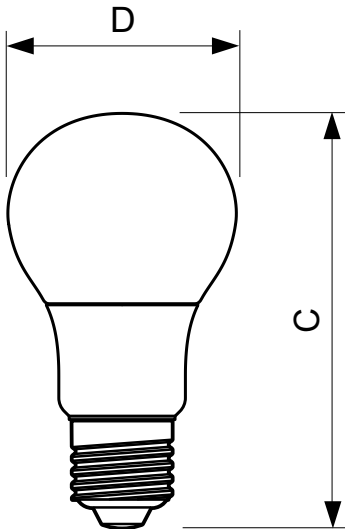

## Entrybulb 230V 6W-40W 470lm 2700K E27 ND

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	60 mm	110 mm

## Photometrische Daten

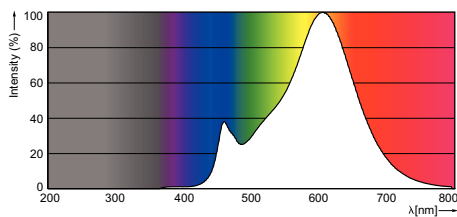

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2016, September 16  
Änderungen vorbehalten