

プラグインカード端子台 - SKBI 64/F48 - 2264093


このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)



プラグインカード端子台, 定格電流: 4 A, 極数: 48, ピッチ: 5.08 mm, 接続方式: ネジ接続, 色: 緑



基本情報

梱包	1 pc
GTIN	 4 017918 053918
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	317.9 g
関税	85369010
生産国	ドイツ

技術データ

寸法

長さ	66 mm
高さ	162 mm
幅	118 mm
ピッチ	5.08 mm
寸法a	238.76 mm
穴径	4.2 mm

その他

製品範囲	SKBI 64
準拠規格	EN-VDE
標準規格 I_N	4 A
定格電圧 U_N	250 V (DIN VDE 0110/Gr.Bに準拠)
定格電線断面積	2.5 mm ²
剥き線長さ	8 mm
ネジ山	M3
締付けトルク、最小値	0.5 Nm
締付けトルク、最大値	0.6 Nm

プラグインカード端子台 - SKBI 64/F48 - 2264093

技術データ

その他

極数	48
----	----

接続データ

最小電線径(単線)	0.2 mm ²
最大電線径(単線)	4 mm ²
接最小電線径(撚線)	0.2 mm ²
最大電線径(撚線)	2.5 mm ²
最小接続電線サイズAWG	24
最大接続電線サイズAWG	12

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260710
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002642
ETIM 5.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

認証

認証

認証

EAC

防爆認証

プラグインカード端子台 - SKBI 64/F48 - 2264093

認証

提出した認証

認証の詳細

EAC

アクセサリ


アクセサリ

アクセサリ - SF-SKBI 64 - 2263007

スナップ式フット、SKBIプラグインカードブロックを水平または垂直に取付け、NS 35/7.5 DINレールに使用

図面

外形寸法

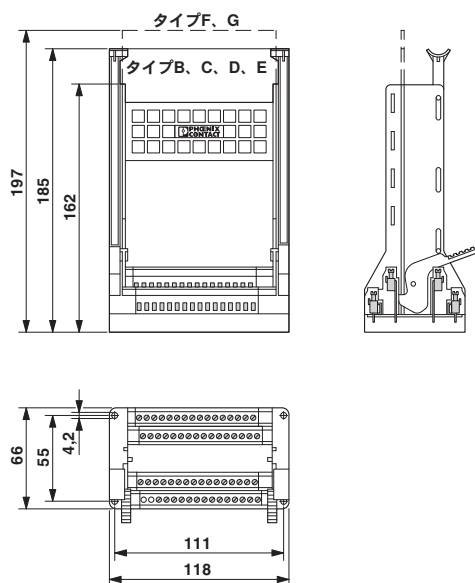

配線図

