

# SCHALTSCHRANK-STECKDOSE

## SD 035



> Schnelle Anschluss-technik  
> Mit oder ohne Sicherung



> Clip-Befestigung für 35 mm DIN-Schiene

Die Steckdosen werden auf 35 mm DIN-Schienen befestigt und mittels schraubenlosen Druckklemmen angeschlossen. Sie sind mit oder ohne Sicherung und in diversen Ausführungen erhältlich. Dadurch können zusätzliche Geräte, wie z.B. Leuchten, Messgeräte, Lötkolben, etc. auf schnelle und einfache Weise angeschlossen werden.



### TECHNISCHE DATEN

<b>Anschluss</b>	3 x Druckklemmen für Litze und Starrdraht 0,5 – 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Befestigung</b>	Clip für 35 mm DIN-Schiene, EN 60715
<b>Gehäuse</b>	Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau
<b>Abmessungen</b>	92 x 62 x 48 mm
<b>Gewicht</b>	ca. 0,2 kg
<b>Einbaulage</b>	beliebig
<b>Einsatz-/Lagertemperatur</b>	-45 bis +70 °C (-49 bis +158 °F)
<b>Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit</b>	max. 90 % rF (nicht kondensierend)
<b>Schutzart/Schutzklasse</b>	IP20 / I (Schutzleiter)

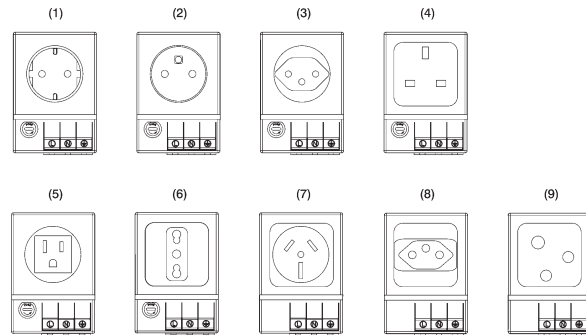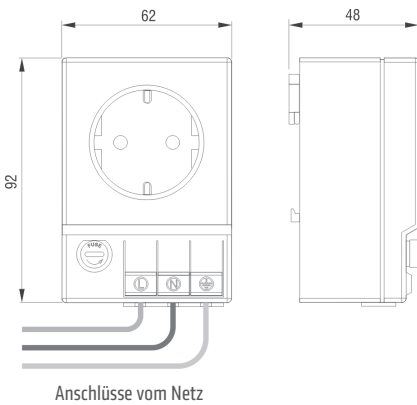

Art. Nr.	Betriebsspannung max.	Steckdose	Ausführung	Nennstrom	Approbationen
03500.0-00	AC 250 V	Deutschland/Russland (1)	mit Sicherung <sup>1</sup>	6,3 A	EAC
03500.0-01	AC 250 V	Deutschland/Russland (1)	ohne Sicherung	16,0 A	EAC
03501.0-00	AC 250 V	F/PL/CZ/SK (2)	mit Sicherung <sup>1</sup>	6,3 A	-
03501.0-01	AC 250 V	F/PL/CZ/SK (2)	ohne Sicherung	16,0 A	-
03502.0-00	AC 250V	Schweiz (3)	mit Sicherung <sup>1</sup>	6,3 A	-
03502.0-01	AC 250 V	Schweiz (3)	ohne Sicherung	10,0 A	-
03503.0-00	AC 250 V	Großbritannien/Irland (4)	mit Sicherung <sup>1</sup>	6,3 A	-
03503.0-01	AC 250 V	Großbritannien/Irland (4)	ohne Sicherung	13,0 A	-
03504.0-00	AC 125 V	USA/Kanada (5)	mit Sicherung <sup>1</sup>	6,3 A	UL File No. E222026
03504.0-01	AC 125 V	USA/Kanada (5)	ohne Sicherung	15,0 A	UL File No. E222026
03505.0-00	AC 250 V	Italien (6)	mit Sicherung <sup>1</sup>	6,3 A	-
03505.0-01	AC 250 V	Italien (6)	ohne Sicherung	16,0 A	-
03507.0-01	AC 240 V	Australien (7)	ohne Sicherung	10,0 A	-
03508.0-01	AC 250 V	Brasilien (8)	ohne Sicherung	10,0 A	-
03509.0-01	AC 250 V	Altbritisch BS 546 (9)	ohne Sicherung	5,0 A	-

<sup>1</sup> Feinsicherung Ø 5 x 20mm