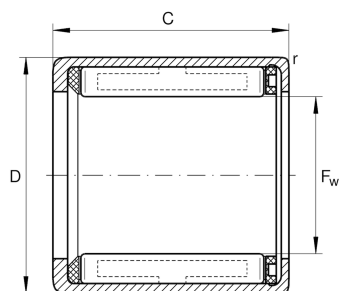
**HF3020** **Roue libre**

Roues libres HF, avec ressorts métalliques

Information technique**Votre alternative produit actuelle**

lubrifiant	L564	Graisse (L564)
revêtement	Sans	
forme extérieure	Sans	Surface extérieure lisse
design du ressort	Norme	Ressorts de pression en acier

dimensions principale & données de performance

F_w	30 mm	Diamètre sous rouleaux
D	37 mm	Diamètre extérieur
C	20 mm	Largeur, bague extérieure
r_{min}	0,3 mm	Dimension minimum de chanfrein
$M_{d\ per}$	90 Nm	Couple de rotation admiss.
n_{GW}	4.500 1/min	Vitesse limite arbre tournant
n_{GA}	4.500 1/min	Vitesse limite bague extérieure tournante
$\approx m$	35,285 g	Poids

Plage de température

T_{min}	-10 °C	Température de fonctionnement min.
T_{max}	70 °C	Température de fonctionnement max.

information additionnelle

HK3012

Douille à aiguilles pour palier radial



[Afficher les détails du produit dans medias](#)

13.11.2025, 07:16:30 UTC

SCHAEFFLER

Caractéristiques



Lubrification à la graisse



Ouvert



Faible encombrement



Roue libre