

アクチュエ  
ーター

販売事業者  
Rs-online



704.101.1KNI



<https://rs-online.eao.com/component/704.101.1...>

お客様の製品:

---



## 704.101.1KNI アクチュエーター

### 前面

フロント寸法:	Ø 29 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	アルミ地色
フロントベゼル 材質:	アルミニウム

### 取付け

デザイン:	レイズド
取付けタイプ:	パネル実装

### 操作・表示部分

レバー 色:	黒
レバーバー 色:	白
レバー 材質:	プラスチック
レバー 形状:	ロング

### 機械的特性

重量:	0.029 kg
-----	----------

### 認証

<b>REACH:</b>	REACH compliant
<b>RoHS:</b>	RoHS compliant

その他

簡単な説明:

アクチュエーター, Ø 29 mm, 非照光, 黒, ロング, 丸形, アルミ地色, アルミニウム, アノダイズド


ヒント:

カラーアルマイトの色は、製造上の理由により異なる場合があります。


最大接点数:

1

マウントカットアウト:

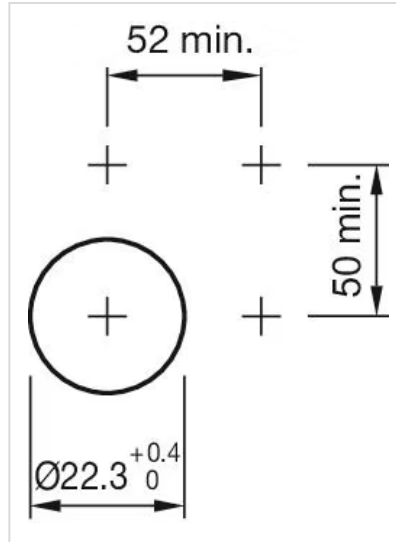

寸法図:

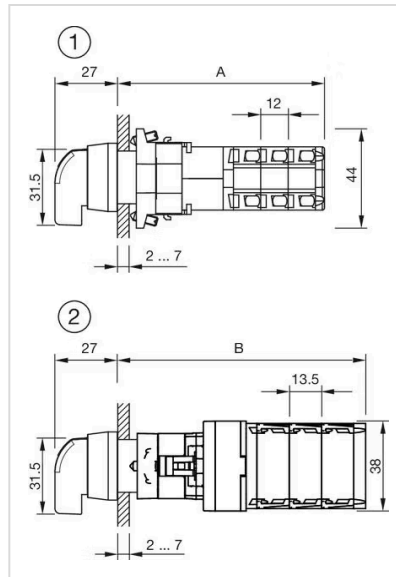

1 = クラウス & ナイマーのスイッチエレメント

A = (アライメント数 × 12) + 54.5 mm

2 = サントン・スイッチングエレメント

B = (アライメント数 × 13.5) + 54.5 mm