


Positionshülse gehört zum Lieferumfang

Locator scope of delivery

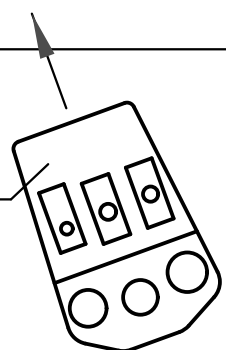

Entriegelbare Zwangssperre
Ratchet release

Einfache Druckjustage mit Zahnarretierung
Simple pressure adjustment with locking device

Präzise geschliffene Profile
Precisely ground profiles

Ergonomische Handgriffe. Farbe: gelb
Ergonomic grips. Colour: yellow

Anwendungsbereich: FC1, FC2 und FC3 - Kontakt
Application range: FC1, FC2 and FC3 contact

Leiterquerschnitt: Profil FC1: 0,14-0,25 mm² (AWG 26-24)
Cross section range: Profil FC2: 0,25-0,56 mm² (AWG 24-20)
Profil FC3: 0,75-1,50 mm² (AWG 16-8)

Achtung! Nur eingeschränkte Querschnittsbereiche!
Attention! Only limited conductor cross-sections can be used!

Dies ist eine Servicezange, ausgelegt für Kleinststückzahl. Für die Produktion bietet HARTING folgende Werkzeuge an: 09 99 000 0620 bis 09 99 000 623 sowie 09 99 000 0119, 09 99 000 0120 und 09 99 000 0247.

This is a tool for service propose only. For production HARTING offers the tools: 09 99 000 0620 until 09 99 000 623 so as 09 99 000 0119, 09 99 000 0120 and 09 99 000 0247.

All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		Techn. Character.			Nicht tolerierte Maße/ Free size tolerances	
			Dat.	Name	Maßstab/Scale 1:1 1:2 2:1 10:1	Handcrimpwerkzeug FC1,2,3 Handcrimping-tool acc. DIN 41641 0,14-1,5mm ²
		Detail.	26.02.09	Wae		
		Insp.	26.02.09	Hä		
		Stand.				
35479		HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP				TB 09 99 000 0191 Sub.
Mod.	Dat.	Name		Blatt/ page		