


# ソレノイドコイル MSFG-24-EX

部品番号: 536931

FESTO

ナットおよびスプリングワッシャ付

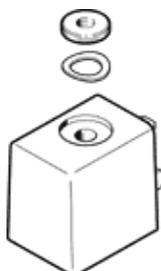

## データシート

特長	値
取付方向	任意
最短ピックアップ時間	10 ms
定格	100 %
コイル特性	24 V DC: 4.5 W
許容電圧変動	+/- 10 %
ATEXカテゴリ ガス	II 3G
ガス防爆	Ex nA IIC T4 X Gc
ATEXカテゴリ 粉塵	II 3D
粉塵防爆	Ex tc IIIC T130°C X Dc IP65
EU外での防爆認証	EPL Dc (CN) EPL Gc (CN)
防爆発火等級	-5°C ≤ Ta ≤ +40°C
CEマーク	EU-Ex保護ガイドライン ( ATEX ) 準拠
保護仕様	IP65
周囲温度	-5 ... 40 °C
プラグの締付トルク	0.4 Nm
質量	55 g
配線方式	MSSD-F用プラグヘーン 3ピン
取付方法	刻み付ナット
材質	RoHS対応
Material solenoid coil	Duroplast 銅
Material winding	銅