

## MERKMALE

- Hitzebeständig
- Einfach zu verwenden und schnell zu installieren
- Entflammbarkeitsklasse UL 94V-2
- Erhältlich in Schwarz und Naturfarben
- Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen

# Wärmestabilisierter Kabelbinder RS PRO aus schwarzem Nylon, 150 mm x 3,6 mm

RS Best.-Nr. 811-1580



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

### Produktbeschreibung

Wärmebeständige Kabelbinder von RS PRO aus Nylon 66 (auch bekannt als Nylon 6,6), die für den Einsatz in Anwendungen mit hoher Wärmeentwicklung bis 105 °C ausgelegt sind. Diese Kabelbinder sind eine Art von Befestigungselement zum Zusammenhalten von Teilen, meistens elektrischen Kabeln oder Drähten, und sind einteilig und selbstsichernd. Sie funktionieren wie Bügel zur ordentlichen Sortierung von Kabeln und sind in einer Reihe von Größen verfügbar.

### Allgemeine


<b>Typ</b>	Wärmebeständig
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Werkstoff</b>	Nylon66
<b>Anwendung</b>	Bündelung von Drähten, Anwendungen in Branchen wie: Automobilindustrie, Transport, Luft- und Raumfahrtindustrie
<b>Beständig gegen</b>	Hitzebeständig
<b>Maximale Betriebstemperatur</b>	105 °C
<b>Brandverhalten</b>	Flammhemmend
<b>Menge</b>	100

### Mechanische

<b>Länge</b>	150mm
<b>Breite</b>	3,6mm
<b>Zugfestigkeit</b>	176,4N
<b>Maximale Bündelfestigkeit</b>	36mm

### Zulassungen

<b>Normen erfüllt</b>	UL 94V-2
-----------------------	----------

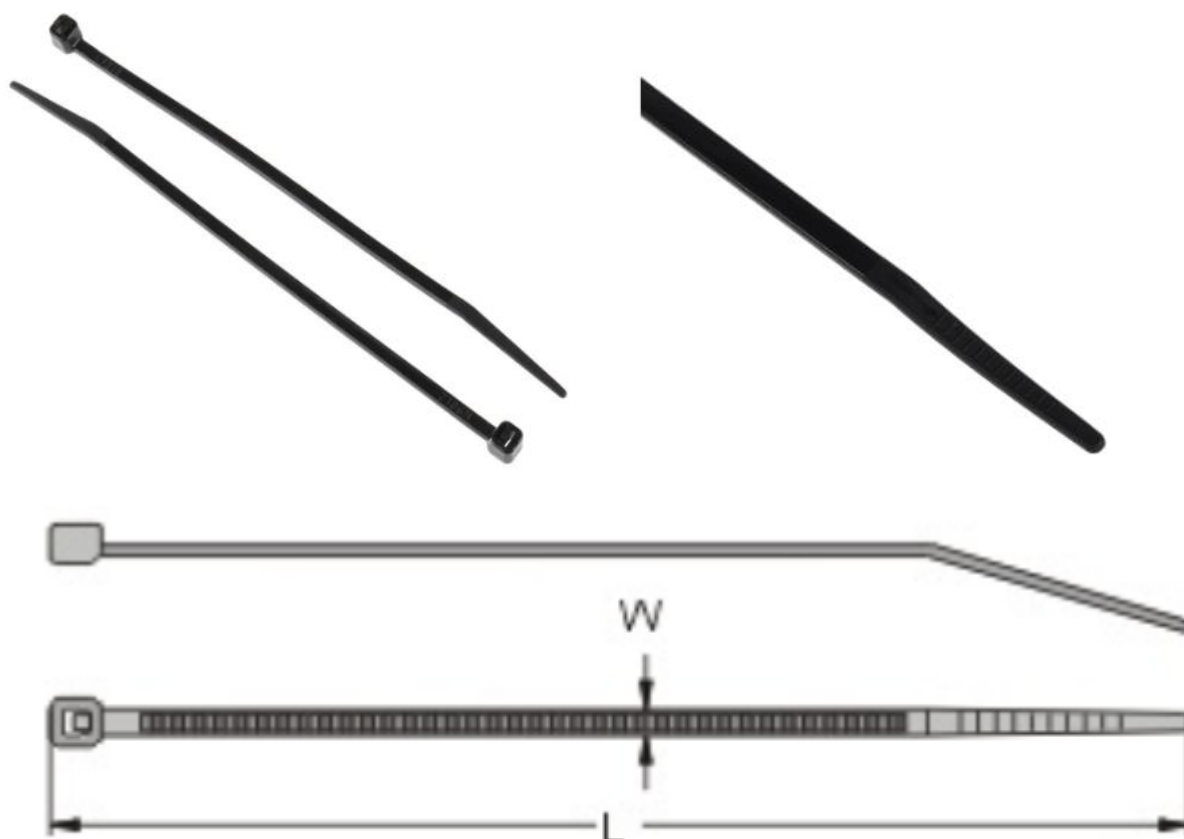

RS Article No	SIZE	Max. Bundle Dia.	Min Loop Tensile Strength		COLOR	Packsize
			lbs	kgs		
8111571	203x2.5	55	18	8	Black	100
8111574	142x2.5	35	18	8		
8111577	100x2.5	22	18	8		
8111580	150x3.6	36	40	18		
8111583	160x4.8	39	50	22		
8111587	180x3.6	46	40	18		
8111593	265x3.6	73	40	18		
8111596	203x3.6	52	40	18		
8111599	292x3.6	82	40	18		
8111603	203x4.6	52	50	22		
8111606	550x12.7	159	250	114		