

RAD N 150X40/50 ROLLENLAGER LENK-GH M22 + FESTST.

Rad Serie N

Radkern aus Polyamid 6, Beschichtung aus Spritzguss Polyurethan 58 Sh.D; Lagerung abgeschirmte Rillenkugellager, standard oder rostfreies Rollenkorblager, Gleitlager.
Lagerung: Rollenkorblager.


Gehäuse-Serie M22

Mittellast Gehaeuse Serie M22 mit Doppelkugelrunde
Finish:verzinkt-weiss.
Fuss-Feststeller in Nachlauf, zwei Aktionen, total stop.



Technische Daten

Raddurchmesser	D	150 mm
Laufbreite	E	40,0 mm
Achsloch-Durchmesser	d	20 mm
Artikelgewicht		1,670 kg
Nabenlänge	L	50 mm
Gesamtbauhöhe	H	181 mm
Platte-Außenmaße	AxB	135x110 mm
Lochabstand	axb	96x56 mm
Lochabstand	axb	105x75 mm
Lochabstand	axb	105x80 mm
Durchmesser der Befestigungsschraube	g	M10
Ausladung	F	51 mm
Gabelbreite	U	50 mm
Tragfähigkeit		200 kg

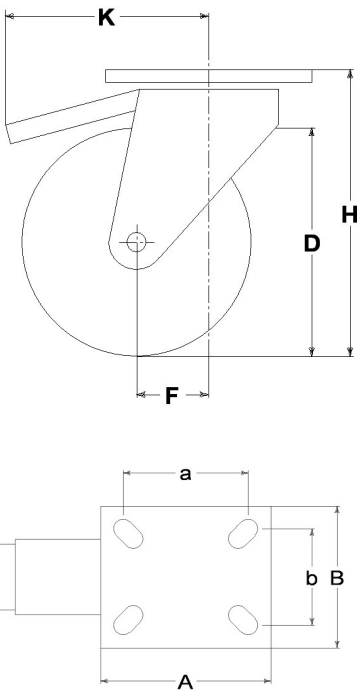

Artikel miteinander in Beziehung

Ersatzrad: [9046](#)
Basisausführung: [22036](#)
Ausführung mit Fadenschutz: [22036PF](#)
Ausführung mit Fußschutz: [22036PP](#)
Ausführung mit Fuß-Festeller in Nachlauf und Fadenschutz: [22036FRPF](#)
Ausführung mit Fuß-Festeller in Nachlauf und Fußschutz: [22036FRPP](#)

ALLGEMEINE ERWÄGUNGEN / EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Die angeführten Texte und der komplette Katalog in der neusten aktualisierten Version stehen in unserem Web-Site zur Verfügung www.lagspa.it. Die aufgeführten Maße, Beschreibungen, Merkmale und Abbildungen sind rein hinweisend und können jederzeit, ohne Vorankündigung verändert werden. Die abgebildeten Produkte sind nicht unbedingt im Lager verfügbar und verpflichten uns nicht zu ihrer Lieferung. Die von uns durchgeführten Abnahmeprüfungen beziehen sich auf Originalprodukte mit Originalzubehör: das teilweise Ersetzen einer Komponente durch andersartige Teile kann die Ergebnisse beeinträchtigen und läßt jede Garantie automatisch verfallen. **Für Sonderanwendungen wenden Sie sich an unseren Technischen Kundendienst (sales@lagspa.it).**