


CARATTERISTICHE

- Azione di bloccaggio a cricco non sganciabile
- Adatto per una moltitudine di usi
- Facile da filettare
- Materiale nylon 66
- Le fascette per cavi sono utilizzate come tipo di dispositivo di fissaggio
- Le fascette per cavi sono economiche, facili da usare e resistenti

Fascetta per cavi in nylon rosso RS PRO, 165mm x 2,5

Codice RS: 233-231

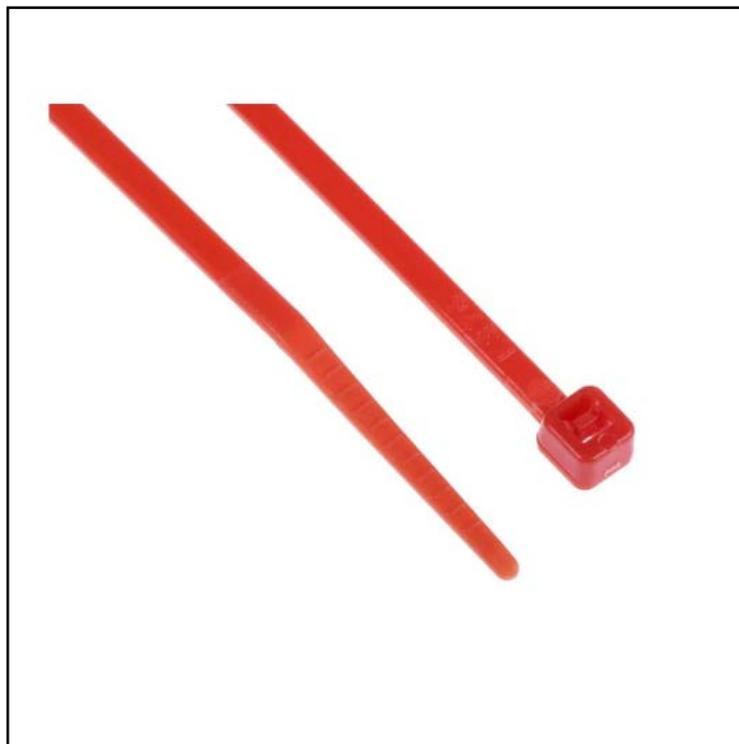

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Le fascette per cavi colorate singole RS PRO sono tipi di dispositivi di fissaggio utilizzati per tenere insieme articoli, più comunemente cavi elettrici o fili. Queste fascette per cavi sono realizzate in nylon 66 (anche noto come nylon 6,6) e sono un dispositivo di fissaggio a pezzo unico, a chiusura automatica, che funge da cinghia per tenere i cavi in ordine. Sono disponibili in lunghezze di 100 mm, 165 mm e 203 mm e 2,5 mm con una scelta di 5 colori (rosso, verde, blu, giallo e Orange). Le fascette colorate consentono la codifica colore di cavi o altri componenti.

Specifiche generali


Tipo	Non riapribile
Colore	Rosso
Materiale	Nylon 66
Applicazione	Industria automobilistica, Trasporti, industria aerospaziale Industria petrolifera e del gas, gestione dei cavi, casa/fai da te
Temperatura di esercizio minima	-50°C
Temperatura di esercizio massima	85 °C.
Comportamento al fuoco	Tipo ignifugo
Quantità	100

Specifiche meccaniche

Lunghezza	165mm
Larghezza	2,5mm
Resistenza alla trazione	78,4N
Massima potenza del bundle	43mm

Omologazioni

Standard soddisfatti	UL 94V-2
-----------------------------	----------

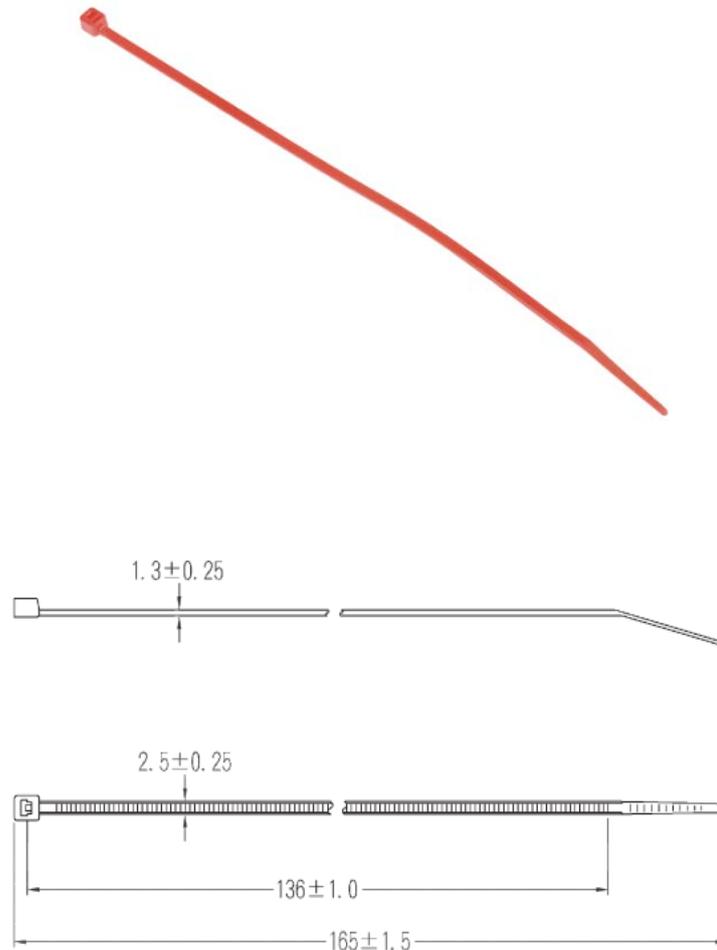

Part Number	Colour	Length (mm)	Width (mm)	Max bundle dia. (mm)	Tensile strength (N)	Pack Quantity	Operating Temperature range
233-207	Red	100	2.5	22	78.4	100	-50 to +85 °C
233-203	Blue	100	2.5	22	78.4	100	-50 to +85 °C
233-229	Yellow	100	2.5	22	78.4	100	-50 to +85 °C
233-225	Green	100	2.5	22	78.4	100	-50 to +85 °C
233-235	Orange	100	2.5	22	78.4	100	-50 to +85 °C
233-231	Red	165	2.5	43	78.4	100	-50 to +85 °C
233-241	Blue	165	2.5	43	78.4	100	-50 to +85 °C
233-269	Yellow	165	2.5	43	78.4	100	-50 to +85 °C
233-275	Green	165	2.5	43	78.4	100	-50 to +85 °C
233-281	Orange	165	2.5	43	78.4	100	-50 to +85 °C
233-297	Red	203	2.5	55	78.4	100	-50 to +85 °C
233-304	Blue	203	2.5	55	78.4	100	-50 to +85 °C
233-310	Yellow	203	2.5	55	78.4	100	-50 to +85 °C
233-354	Green	203	2.5	55	78.4	100	-50 to +85 °C
233-386	Orange	203	2.5	55	78.4	100	-50 to +85 °C