

FBSR 10-8 - 插拔式桥接件

3001599

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3001599>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，位数: 10，颜色: 红色



商业数据

订货号	3001599
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE2Z2X
产品关键代码	BE2Z2X
目录页面	页码110 (C-1-2019)
GTIN	4046356891202
单件重量 (含包装)	12.22 g
单件重量 (不含包装)	11.6 g
原产地	CN

FBSR 10-8 - 插拔式桥接件

3001599

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3001599>



技术数据

产品属性

产品类型	插拔式桥接件
位数	10
针距	8.2 mm

电气特性

最大负载电流	32 A (如果用在不同的模块式接线端子上，则跳线的电流值可能有所不同。可在各模块式接线端子的附件数据中找到准确的数值。)
--------	---

连接数据

最大负载电流	32 A (如果用在不同的模块式接线端子上，则跳线的电流值可能有所不同。可在各模块式接线端子的附件数据中找到准确的数值。)
--------	---

尺寸

宽度	80.3 mm
高度	30 mm
深度	30 mm
针距	8.2 mm

材料规格

颜色	红色 (RAL 3001)
标识材料	铜缆
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料	PA

安装

安装类型	插拔式安装
------	-------

FBSR 10-8 - 插拔式桥接件


3001599

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3001599>



图纸

示意图

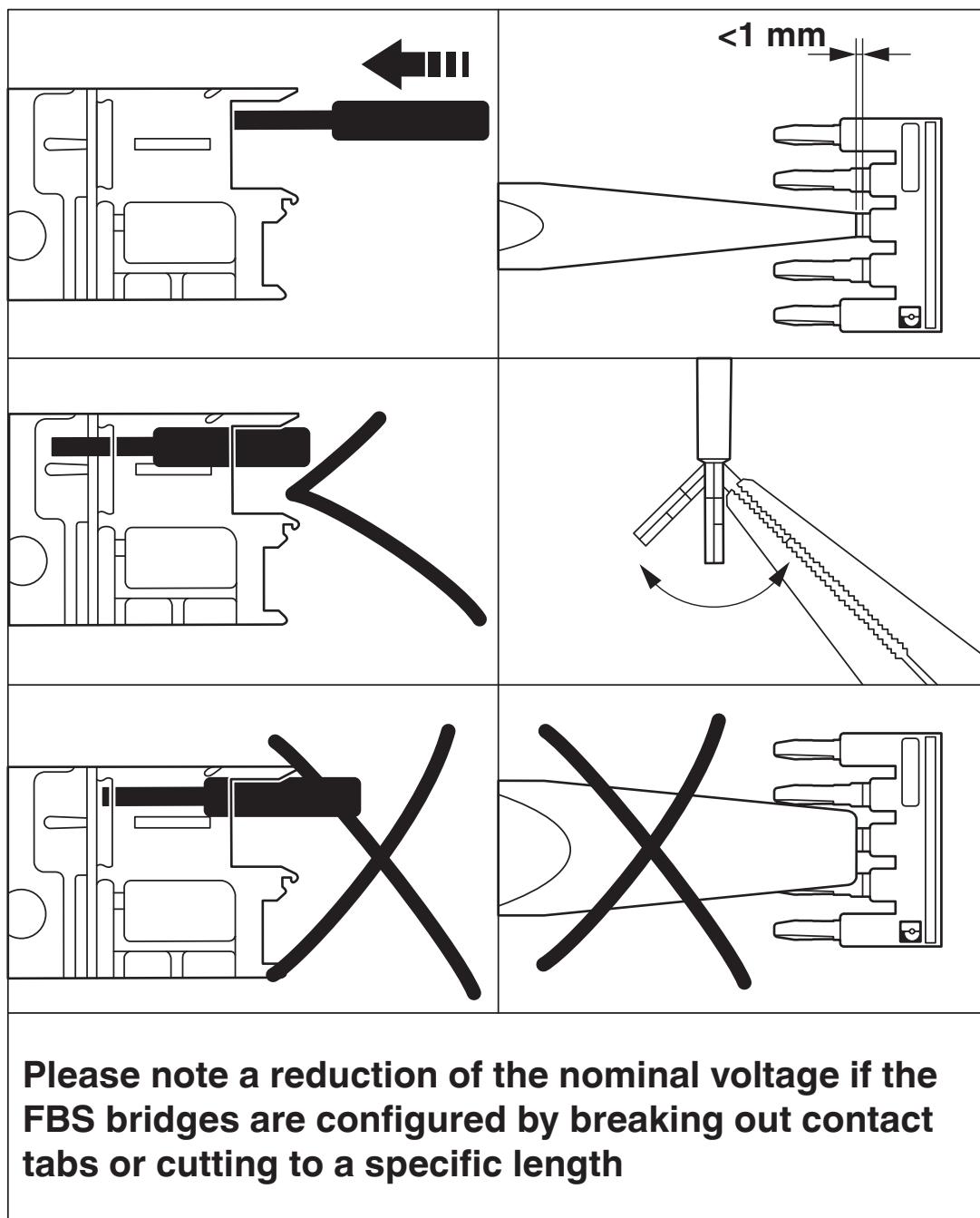

FBSR 10-8 - 插拔式桥接件

3001599

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3001599>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FBSR 10-8 - 插拔式桥接件

3001599

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3001599>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn