

Złącza wtykowe przewodów - RF-12S2N8A80DU



1607297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607297>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącza wtykowe przewodów, prosta, Śruby mocujące, M23, liczba biegunów: 12, rodzaj styku: Gniazdo, ekranowany: tak, stopień ochrony: IP67, zakres średnicy kabli: 5 mm ... 13,2 mm, liczba biegunów: 12, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, seria: RF

Złącza wtykowe przewodów - RF-12S2N8A80DU



1607297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607297>

Dane handlowe

Kod zamówieniowy	1607297
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRBCA
Klucz produktu	ABRBCA
Strona katalogu	Strona 78 (PC-2011)
GTIN	4046356174367
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	100,55 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	100,55 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Wskazówka do zamówienia:	Styki zaciskane Ø 1 mm, zamawiane osobno
--------------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Okrągłe złącza wtykowe (od strony kabla)
Liczba biegunów	12
wygląd wtyku	12
Zastosowanie	Feedback, sygnał
	Sygnał
Rodzaj rygla	Śruby mocujące
Seria	RF
Kodowanie	N

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 125 °C
Wysokość	2000 m

Złącze

Konstrukcja	prosta
Kierunek obrotu	kierunek przeciwny

Parametry elektryczne

Styk

Średnica styków	1 mm
Prąd max	8 A
Napięcie znamionowe U_N	48 V AC 74 V DC
Kategoria przepięciowa	III
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV

Dane materiału

Materiał uszczelki	FPM
Materiał obudowy	Części obrotowe: stop miedziano-cynowy (CuZn), części z odlewów ciśnieniowych: cynk (GD-Zn)
Materiał izolatora	PA 6.6
Materiał uszczelki i oringu	FPM
Materiał obudowy	Metal

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
------------------	---------------------

Złącza wtykowe przewodów - RF-12S2N8A80DU



1607297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607297>

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
------------------	---------------------

Kabel/przewód

Budowa kabla


Zewnętrzna średnica przewodu	5 mm ... 13,2 mm
------------------------------	------------------

1607297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607297>


Rysunki

Rysunek wymiarowy

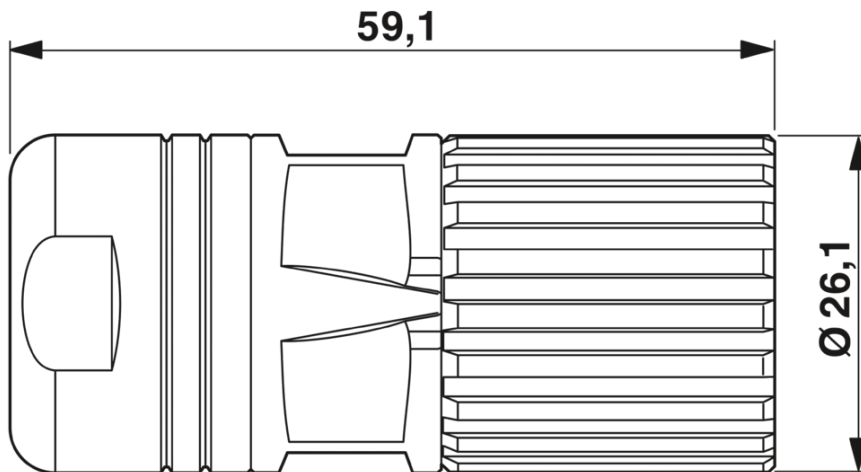

RF-12(17)...N8A80DU

Rysunek schematyczny

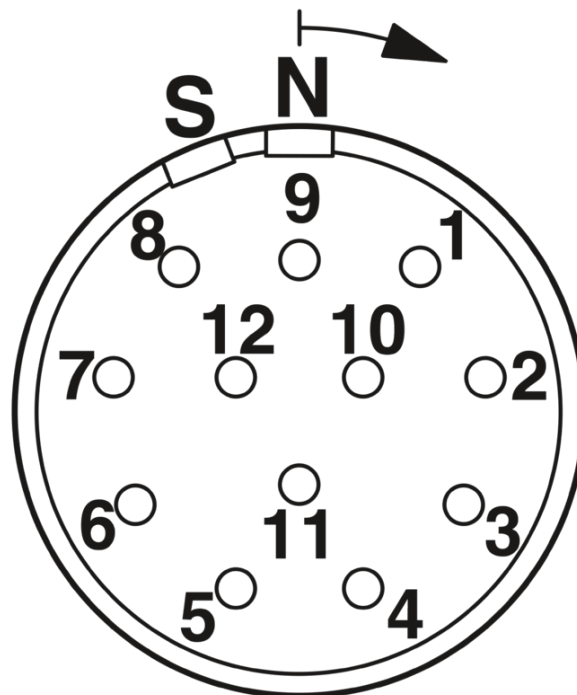


Złącza wtykowe przewodów - RF-12S2N8A80DU




1607297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607297>

Dopuszczenia

cUL Recognized 	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	48 V	5 A	- 20	-

UL Recognized 	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	48 V	5 A	- 20	-

cULus Recognized

Złącza wtykowe przewodów - RF-12S2N8A80DU



1607297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607297>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.0.1	27440102
ECLASS-11.0	27440102

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121413
-------------	----------

Złącza wtykowe przewodów - RF-12S2N8A80DU



1607297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607297>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

1607297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607297>

Akcesoria

Klucz hakowy

Klucz hakowy - SF-Z0027 - 1607455



Klucz hakowy, seria: RC

Czworokątny kołnierz montażowy

Czworokątny kołnierz montażowy - RF-Z0003 - 1607905



Czworokątny kołnierz montażowy, Uszczelka osiowa, 4xM3, wymiar kołnierza:
35 mm × 35 mm, seria: RF

Złącza wtykowe przewodów - RF-12S2N8A80DU



1607297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607297>

Styk zaciskany

Styk zaciskany - SF-6CS2000 - 1605562



Styk zaciskany, toczony, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,06 mm² ... 0,25 mm²

Styk zaciskany

Styk zaciskany - SF-10KS004 - 1607356



Styk zaciskany, toczony, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,14 mm² ... 0,5 mm²

Złącza wtykowe przewodów - RF-12S2N8A80DU



1607297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607297>

Styk zaciskany

Styk zaciskany - SF-6AS2000 - 1605557



Styk zaciskany, toczone, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,25 mm² ... 1 mm²

Styk zaciskany

Styk zaciskany - SF-10KS010 - 1605481



Styk zaciskany, Sprężyna drutowa, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,14 mm² ... 1 mm²

Złącza wtykowe przewodów - RF-12S2N8A80DU

1607297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607297>



Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym - SF-Z0028 - 1607456

Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym, seria: RC



Phoenix Contact 2022 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl