

RUOTA P 100X40/40 CRX 15


Serie Ruota P

Ruote monolitiche in polyammide 6 disponibili con cuscinetti a sfere di precisione schermati o inox, rullini standard o inox e a foro passante. Organo di rotolamento: cuscinetto a rullini inox.



Dati Tecnici

Diametro ruota	D	100 mm
Larghezza del battistrada	E	40,0 mm
Diametro foro	d	15 mm
Peso articolo		0,220 kg
Larghezza mozzo	L	40 mm
Portata		250 kg

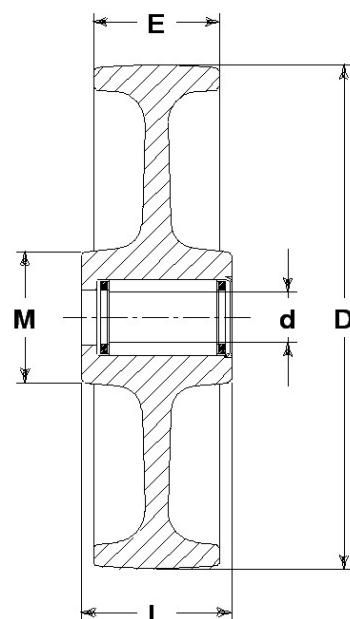

CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito www.lagspa.it. Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico. (**sales@lagspa.it**).**