

## プリント基板用コネクタ - MC 1,5/ 3-GF-3,81-LR - 1817819

このPDF文書に表示されているデータはフニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です  
(<http://phoenixcontact.jp/download>)

ソケット, 定格電流: 8 A, 定格電圧 ( III/2 ) : 160 V, 極数: 3, ピッチ: 3.81 mm, 色: 緑, コンタクト表面: すず, 取付け方法: ハンダ接続



図は10極仕様



### 基本情報

梱包	50 pc
GTIN	 4 046356 754552
1個あたりの重量 ( 梱包を含まない )	2.089 g
関税	85366990
生産国	ドイツ
注意	受注生産 ( 返品不可 )

### 技術データ

#### 寸法

長さ	9.2 mm
ピッチ	3.81 mm
寸法a	7.62 mm
はんだピンの長さ	3.4 mm
ピン寸法	0.8 x 0.8 mm
穴径	1.2 mm

#### その他

製品範囲	MC 1,5/..-GF-LR
絶縁材質グループ	IIIa
定格サージ電圧 ( III/3 )	2.5 kV
定格サージ電圧 ( III/2 )	2.5 kV
定格サージ電圧 ( II/2 )	2.5 kV
定格電圧 ( III/3 )	160 V
定格電圧 ( III/2 )	160 V

## プリント基板用コネクタ - MC 1,5/ 3-GF-3,81-LR - 1817819

### 技術データ

#### その他

定格電圧 ( II/2 )	250 V
準拠規格	EN-VDE
標準規格 $I_N$	8 A
最大負荷電流	8 A
絶縁材質	PBT
UL94難燃性クラス	V0
色	緑
極数	3

### 分類

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

#### ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

#### 認証

##### 認証

---

##### 認証

EAC / cULus Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / IECEx CB Scheme

---

##### 防爆認証

## プリント基板用コネクタ - MC 1,5/ 3-GF-3,81-LR - 1817819

### 認証

提出した認証

認証の詳細

EAC

cULus Recognized

	B	D
標準規格 IN	8 A	8 A
定格電圧UN	300 V	300 V

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 

標準規格 IN	8 A
定格電圧UN	160 V

IEC60 CB Scheme 

標準規格 IN	8 A
定格電圧UN	160 V

### アクセサリ

アクセサリ

コーディングエレメント

コーディングプロファイル - CP-MSTB - 1734634

キーイングプロファイル、プラグの溝または逆仕様ソケットに挿入、色：赤、絶縁材



端子台用マーキングシート、印字済み

## プリント基板用コネクタ - MC 1,5/ 3-GF-3,81-LR - 1817819

### アクセサリ

マーキングカード - SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804109



マーキングカード, カード, 白, マーキング, 横: 連番 ( 1 ~ 10、11 ~ 20など、91 ~ (99)100まで ), 取付けタイプ: 粘着剤, 端子台幅 : 3.81 mm, 印字エリア: 3,81 x 2,8 mm

---

光ファイバー - MC 1,5/10-LWL 1,5-3,81 - 1841174



光ファイバー, ピッチ: 3.81 mm, 極数: 10, 寸法a : 1.5 mm, 色: 透明

---

光ファイバー - MC 1,5/10-LWL 2,3-3,81 - 1841190



光ファイバー, ピッチ: 3.81 mm, 極数: 10, 寸法a : 2.3 mm, 色: 透明

---


光ファイバー - MC 1,5/10-LWL 4-3,81 - 1841213




光ファイバー, ピッチ: 3.81 mm, 極数: 10, 寸法a : 4 mm, 色: 透明

### 図面

穴あけ加工図

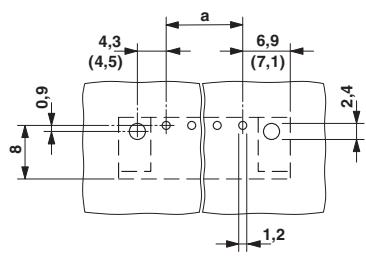


外形寸法

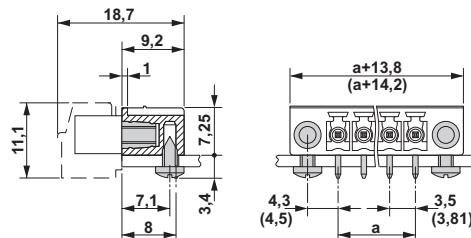

## プリント基板用コネクタ - MC 1,5/ 3-GF-3,81-LR - 1817819

外形寸法

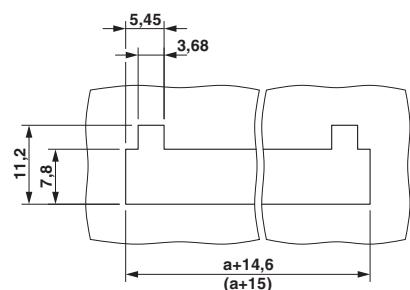

---

Phoenix Contact 2015 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>