

特点

- 特别适用于精密夹紧
- 可固定到工作台上、以实现精密工作
- 可用于机械和电气项目
- 50 和 75 mm 钳口容量
- 高级硬化和回火钳口

RS Pro x 43mm 75mm x 45mm 、 1.8kg

RS 号: 829-6



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1


RS Pro 台钳是夹紧和固定所有机械和电气物品的极佳选择。该台钳采用落锻结构、特别适用于关键夹持。

一般规格

虎钳类型	台钳
应用	车间、模型制作器、业余爱好者、diy 爱好者、车库

机械规格

钳口开度	45mm
钳口宽度	75mm
钳口深度	43mm
钳口高度容量	75mm
旋转虎钳头	360°
安装	螺栓、卡箍
重量	1.8kg

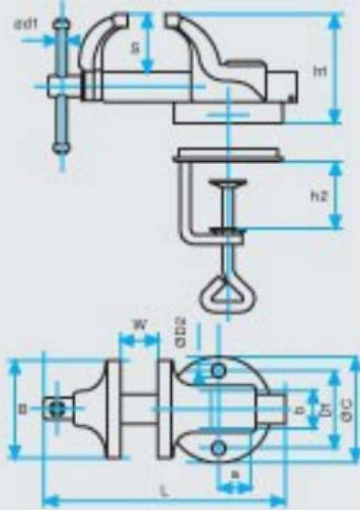

RS CODE		8296149	8296158
Size		50	75
Jaw Width	B	mm 50	75
Jaw Opening	W (max)	mm 35	45
Length	L	mm 142	173
Anvil Size	axb	mm 20x24	25x28
Base Diameter	C	mm 70	89
Hole Distance	D1	mm 48	63
Hole Diameter	D2	mm 5	7
Spindlescrew	d1 (min)	mm 6	8
Depth	S (min)	mm 34	43
Vice Height	~ h1	mm 58	70
Clamping Bench	~ h2	mm 45	45
Weight		kg 1	1,8