

アクチュエ
ーター

販売事業者
Rs-online



45-2T07.10H0.000



<https://rs-online.eao.com/component/45-2T07.1...>

お客様の製品:



45-2T07.10H0.000 アクチュエーター

読み込み中...

前面

| | |
|-------------|-----------|
| フロント寸法: | Ø 29,5 mm |
| フロント形状: | 丸形 |
| フロントベゼル 色: | 黒 |
| フロントベゼル 材質: | プラスチック |

取付け

| | |
|---------|-----------|
| デザイン: | レイズド |
| 取付け穴: | Ø 22.3 mm |
| 取付けタイプ: | パネル実装 |

操作・表示部分

| | |
|------------|------------|
| レンズ 色: | 緑 |
| レンズ 素材: | プラスチック |
| レンズ 形状: | フラッシュ |
| レンズ 外観: | 透明 |
| レンズ 種類: | フロントベゼルレベル |
| レンズキャップ 色: | 緑 |
| 照光 色: | 緑 |

機械的特性

| | |
|-----|----------|
| 重量: | 0.018 kg |
|-----|----------|

周辺条件


| | |
|-----------|--------------------------------------|
| IP前面保護等級: | IP66、IP67、IP69K |
| 使用温度: | - 25 ° C ~ + 70 ° C |
| 保存温度: | - 40 ° C ... + 80 ° C |
| 耐衝撃性: | IEC 60068-2-27に準拠：正弦波半波 50 g / 11 ms |
| 耐振動性: | IEC 60068-2-6に準拠：2 ~ 500 Hz: 5 g |
| 耐候性: | IEC 60721に準拠した動作時：3K6, 3C3, 3S2, 3M6 |

認証

| | |
|--------|-----------------|
| REACH: | REACH compliant |
| RoHS: | RoHS compliant |

その他

| | |
|-----------|---|
| 簡単な説明: | アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 29,5 mm, フラッシュ, 緑, プラスチック, 透明, 丸形, 黒, プラスチック, IP66、IP67、IP69K, 緑 |
| ハウジング 材質: | プラスチック |
| 配線図: | |

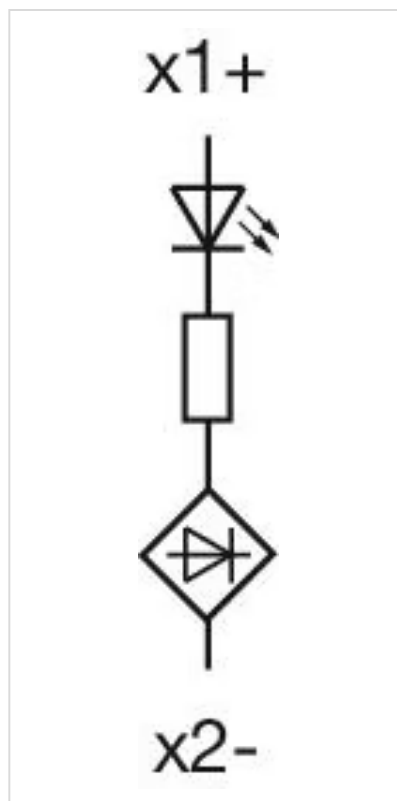

マウントカットアウト:



寸法図:

