

RUOTA E 125X50/50 CRS SPG M40 +FR

Rad Serie E

Radkern aus Spritzguss-Aluminiumlegierung, schwarze Elastik-Gummibeschichtung. Lagerung: abgeschirmte Rillenkugellager; Standard Rollenkorblager.
Lagerung: Rollenkorblager.
Stahlradkörper.


Gehäuse-Serie M40

Mittel-Schwer Last Stahlblech Gehaeuse Serie M40, Lenkgabel mit Doppelkugelrunde und wasserdicht. Finish:verzinkt, weiss.
Fuss-Feststeller in Nachlauf, zwei Aktionen, total stop.



Technische Daten

Raddurchmesser	D	125 mm
Laufbreite	E	50,0 mm
Achsloch-Durchmesser	d	20 mm
Artikelgewicht		2,590 kg
Nabenlänge	L	50 mm
Gesamtbauhöhe	H	162 mm
Platte-Außenmaße	AxB	135x110 mm
Lochabstand	axb	96x56 mm
Lochabstand	axb	105x75 mm
Lochabstand	axb	105x80 mm
Durchmesser der Befestigungsschraube	g	M10
Ausladung	F	41 mm
Gabelbreite	U	50 mm
Tragfähigkeit		220 kg

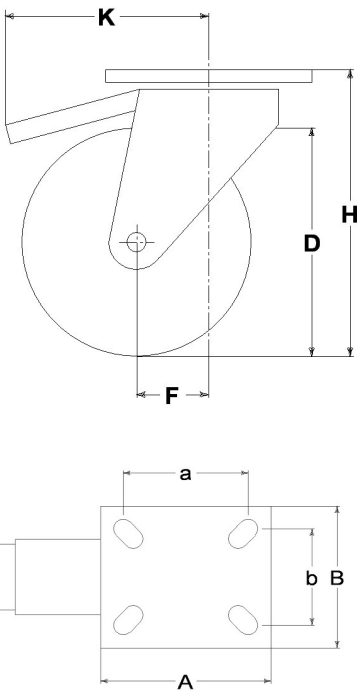

Artikel miteinander in Beziehung

Ersatzrad: [2052](#)
Basisausführung: [16636](#)
Ausführung mit Fußschutz: [16636PP](#)
Ausführung mit Fuß-Feststeller in Nachlauf und Fußschutz: [16636FRPP](#)

ALLGEMEINE ERWÄGUNGEN / EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Die angeführten Texte und der komplette Katalog in der neusten aktualisierten Version stehen in unserem Web-Site zur Verfügung www.lagspa.it. Die aufgeführten Maße, Beschreibungen, Merkmale und Abbildungen sind rein hinweisend und können jederzeit, ohne Vorankündigung verändert werden. Die abgebildeten Produkte sind nicht unbedingt im Lager verfügbar und verpflichten uns nicht zu ihrer Lieferung. Die von uns durchgeführten Abnahmeprüfungen beziehen sich auf Originalprodukte mit Originalzubehör: das teilweise Ersetzen einer Komponente durch andersartige Teile kann die Ergebnisse beeinträchtigen und läßt jede Garantie automatisch verfallen. **Für Sonderanwendungen wenden Sie sich an unseren Technischen Kundendienst (sales@lagspa.it).**