


EN 61347-1-2-3 Seguridad / *Safety*
EN 60928-9 Funcionamiento / *Performance*
EN 61000-3-2 Armónicos / *Harmonics*
EN 55015 Interferencias / *Interferences*
EN 61547 Inmunidad EMC / *EMC Immunity*

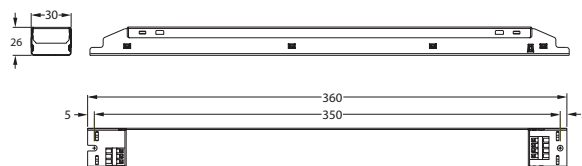

BALASTOS PARA 1 LÁMPARA / 1 LAMP BALLASTS

Tipo Type	Código Code	Potencia Power W	Tensión Voltage (V _{a/c})	Intensidad Current (A)	Factor de potencia Power factor λ	Índice EEI Index	Temp. máx. envolvente Max. temp. at point (t _c °C)	Temp. funcionamiento Operating temp. (t _a °C)	Peso Weight Kg	Unidades por caja Units for box
DBE 114-35	9614030	T5HE 14W 21W 28W 35W	220-240	0,074-0,17	0,98	A1	75	10... 60	0,300	24
DBE 118-40	9614040	T8 TC-L TC-F T5HO 18,25,30,36W 18,24,36,40W 18,24,36W 24,39W		0,078-0,19				0... 60		
DBE 154-58	9614050	T8 TC-L T5HO 58W 55W 54W		0,24-0,25						

BALASTOS PARA 2 LÁMPARAS / 2 LAMP BALLASTS

DBE 214-35	9624030	T5HE 14W 21W 28W 35W	220-240	0,013-0,35	0,98	A1	75	0... 60	0,360	24
DBE 218-40	9624040	T8 TC-L TC-F T5HO 18,25,30,36W 18,24,36,40W 18,24,36W 24,39W		0,21-0,37						
DBE 254-58	9624050	T8 TC-L T5HO 58W 55W 54W		0,45-0,49						

~ Control de regulación por voltaje 1... 10Vdc.
~ Rango de regulación de 1... 100%.
~ Balasto a incorporar Clase I.
~ Encendido con precalentamiento de cátodos para una larga vida de la lámpara, sin destellos, ni parpadeos.
~ Funcionamiento en alta frecuencia. Alta eficiencia energética.
~ Efecto estroboscópico corregido.
~ Permite el uso de luminarias de Clase I y Clase II sin apantallamiento a tierra de las lámparas.
~ Tensión permitida 180... 300Vac. 160... Vdc.
~ Conectores de conexión rápida con muelle de fijación.
Sección del conductor circular: 0,5-1,5 mm².

~ Brightness regulation by control voltage 1-10Vdc.
~ Regulation range 1-100%.
~ Class I ballast for built-in use.
~ Ignition with preheating in cathodes for a long life in the lamp, without flashes or flickering.
~ High frequency operation. High energy efficiency.
~ Corrected stroboscopic effect.
~ Allows the use of Class I and Class II luminaires without screening to earth in the lamps.
~ Permitted voltage 180... 300 Vac. 160... 300Vdc.
~ Rapid connection connector with fixing spring.
Circular conductor section: 0.5-1.5 mm².

Esquemas de conexionado

Wiring diagrams

