

 

ISS encastrable M22 Feu LED flash

- LED à éclairs à monter GM Ø 30 mm
- bonne puissance de signal
- Classe de protection élevée IP65
- Raccordement confortable grâce à un bornier à clips / à vis
- Technique et Électronique LED moderne
- pour applications industrielles et générales
- Dimensions de montage Ø 22,5mm/M22
- Adaptateur pour M30,5mm de dimension de montage disponible



DONNÉES TECHNIQUES

Boîtier	Ø 30 mm, Polycarbonate noir (RAL 9005) ou gris (RAL 7035)
Calotte	Polycarbonate, intérieur rainuré orange ou rouge
Type de montage	au choix
Dimensions de montage	22x1,5 (M22) et 30,5 mm (avec adaptateur), Profondeur d'installation 47 mm
Technologie de raccordement	Borne vis-fiche 2,5 mm ²
Courant de fuite	0,003 A (compatible SPS)
Type d'éclairage	Feu LED flash
Lampes	6 LEDs
Fréquence du flash/de clignotement	1 Hz
Durée de mise en marche	100 %
Durée de vie	Lampes : 100.000 h
Température de service	-25°C/+60°C
Type de protection	IP65 & UL Type 4/4x/13

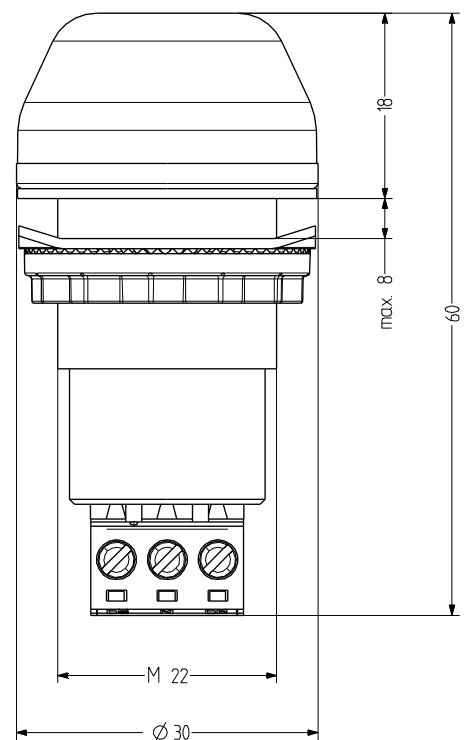

ISS

DONNÉES DE COMMANDE

Couleur de calotte	Tension nominale	Plage de tension (V)	Courant nominal (A)	Couleur du boîtier	
				noir	gris
orange	12 V AC/DC	+/- 10 %	0,060	800 511 404	800 111 404
	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,046	800 511 405	800 111 405
	110-120 V AC/DC	+/- 10 %	0,018	800 511 310	800 111 310
	230-240 V AC/DC	+/- 10 %	0,021	800 511 313	800 111 313
rouge	12 V AC/DC	+/- 10 %	0,060	800 512 404	800 112 404
	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,046	800 512 405	800 112 405
	110-120 V AC/DC	+/- 10 %	0,018	800 512 310	800 112 310
	230-240 V AC/DC	+/- 10 %	0,021	800 512 313	800 112 313



ADM30



WZ30

ACCESSOIRES

Type	Type d'accessoires	Poids	Référence
ADM30	Adaptateur pour M30,5 pour les forures 30,5 mm	8 g	812 500 900
WZ30	Outils de fixation pour les modèles 30 mm		812 400 900