


MERKMALE

- **Metrische Gewindestange**
- **Gemäß DIN975-Standards**
- **Edelstahl 18/8 der Güte A2 (Typ 304 S15)**
- **Kann bis zu 800 °C verwendet werden**
- **Geeignet für den Einsatz in den meisten Anwendungen in den Bereichen Lebensmittel, Medizin, Chemie, Bauwesen und Elektronik**

Einfacher Gewindestange aus Edelstahl von RS Pro, M5, 1 m

RS Best.-Nr. 280-385

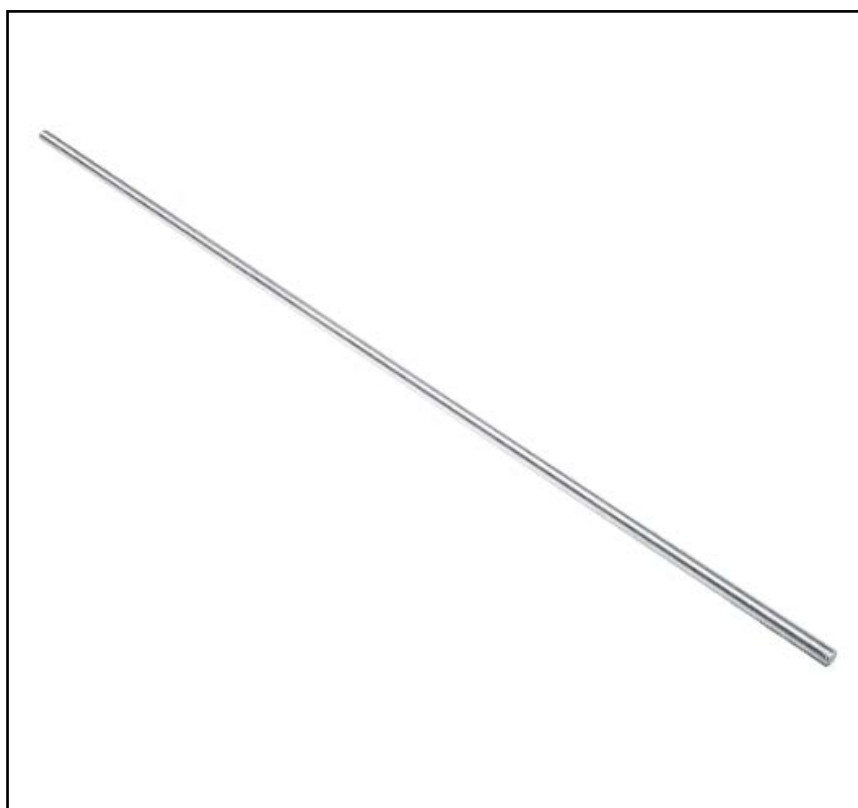

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Diese metrischen 1 m langen Gewindestangen aus Edelstahl sind vollständig mit Gewinde versehen und bestehen aus Edelstahl der Güte A2, mit einer Reihe von Gewindegrößen erhältlich: M3 (RS: 280363), M4 (RS: 280379), M5 (RS: 280385), M6 (RS: 280391), M8 (RS: 280408), M10 (RS: 280414), M12 (RS: 280420), M16 (RS 289089) und M20 (RS: 289095).

Allgemeine

Gewindegröße	M5
Material	Edelstahl
Edelstahlausführung	A2 304
Oberfläche	Einfach
Anwendungen	Bauprojekte, Holz, Metalle,

Mechanische

Gewindelängenausführung	Komplett mit Gewinde
Länge	1m

Zulassungen

Normen erfüllt	DIN 975
-----------------------	---------

RS Stock No.	Size	Length
280363	M3	1m
280379	M4	1m
280385	M5	1m
280391	M6	1m
280408	M8	1m
280414	M10	1m
280420	M12	1m
289089	M16	1m
289095	M20	1m

