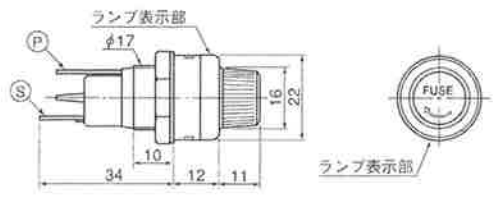
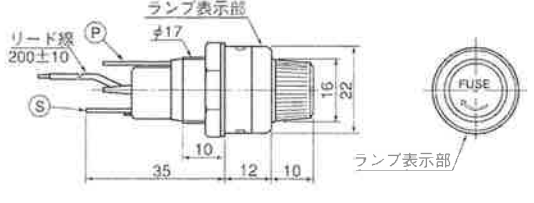
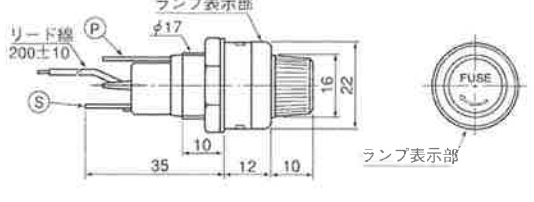
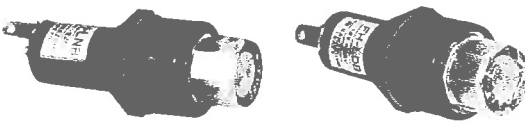
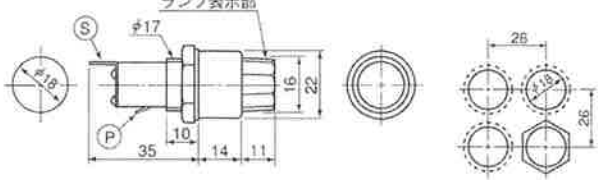


ランプ点灯形溶断表示・通電表示 ヒューズホルダー FH FHB

パネルカット  $\phi 18$



■FHB-LN形 (溶断時赤ネオン点灯) ■FHB-LD形 (溶断時赤LED点灯) 	
■FHB-SN形 (通電時緑ネオン点灯) ■FHB-SD形 (通電時緑LED点灯) 	
■FHB-LSN形 (通電時緑ネオン点灯 溶断時赤ネオン点灯) ■FHB-LSD形 (通電時緑LED点灯 溶断時赤LED点灯) 	
■FH-LNB形 (溶断時赤ネオン点灯) ■FH-LDB形 (溶断時赤LED点灯) 	●最小取付ピッチ 

●動作

常時消灯→ヒューズ溶断→ランプ点灯

FHB-LN形

FHB-LD形

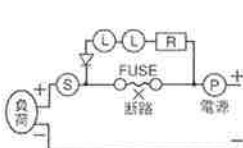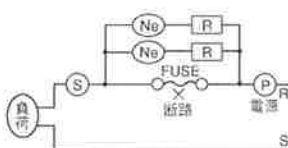

●動作



常時点灯→ヒューズ溶断→ランプ点灯

(緑色)

(橙(Ne)、赤(LED))

FHB-LSN形

FHB-LSD形

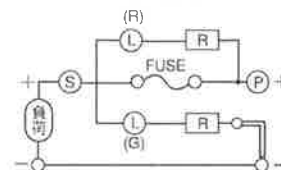
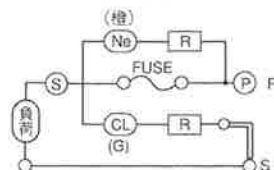


●動作

常時点灯→ヒューズ溶断→ランプ消灯

FHB-SN形

FHB-SD形

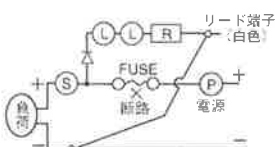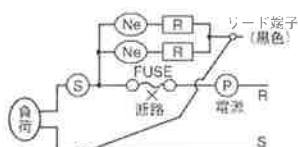

■電気的性能


充電部一対接地間

絶縁耐圧 2kV 1分間 異常無し


絶縁抵抗 DC500Vメガー 100M Ω 以上

ランプ点灯形7A用溶断表示埋込形 ヒューズホルダー FHC

- FHC-10KN形 (溶断時赤ネオン点灯)
- FHC-10KD形 (溶断時赤LED点灯)
- FHC-10K形 (ランプなし)

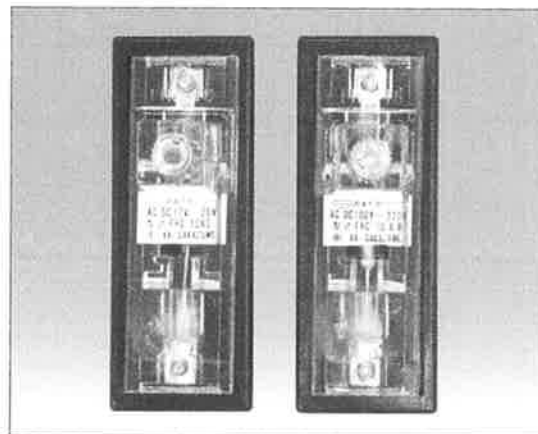

■ FHC-10K形 カバー付バック配線ヒューズホルダー

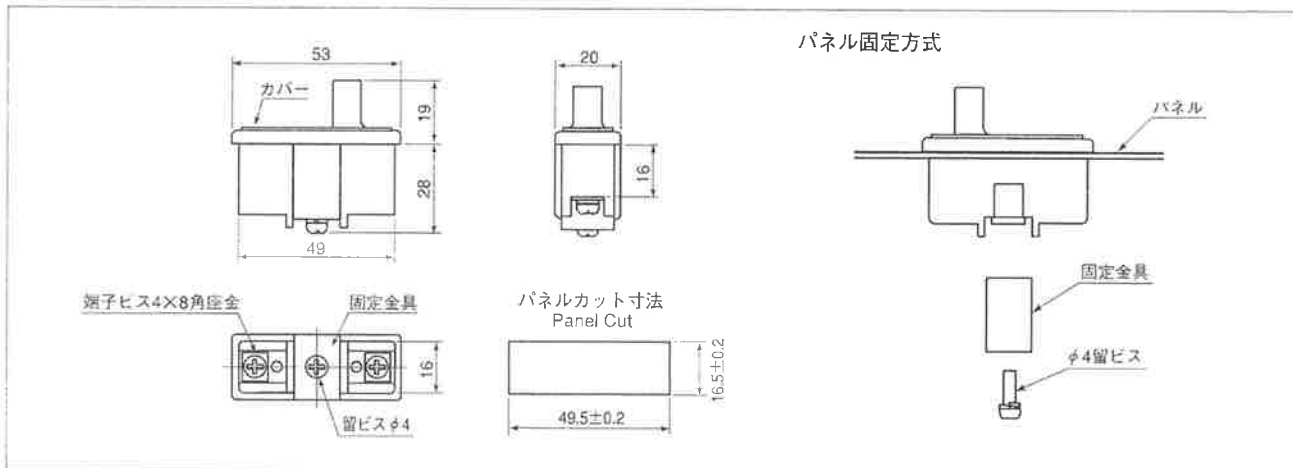

仕 様

形 式 名		FHB-LN形	FHB-LD形	FHB-SN形	FHB-SD形	FHB-LSD形	FHB-LSN形	FH-LNB形	FH-LDB形
定 格	回 路 電 圧	AC100V～220V	AC/DC12V～28V	AC100V～220V	AC/DC12V～28V	AC/DC12V～28V	AC100V～220V	AC/DC100V～220V	AC/DC12V～28V
	回 路 電 流	最大AC10A～連続7A (Max. 10A)							
	適合ヒューズ管	6.4×30 ガラス管及び消弧剤入りヒューズ							
性 能	内 蔵 ラ ン プ	ネオン球	LED	ネオン球	LED	LED	ネオン球		LED
	ラ ン プ 電 流	1±0.5mA	3±0.5mA	1±0.5mA	10±2mA	10±2mA	1±0.5mA		1～4mA
	結 線	ハンダ付又は187タップ式						ハンダ付	
材 質	取 付 方 法	ロックナット固定							
	キ ャ ッ プ	ABS樹脂						ポリカーボネート樹脂 透明	
	レ ン ズ	ポリカーボネート樹脂							
	本 体 材 質	PBT樹脂						フェノールレジン、黒色	

仕 様

形 式 名 Model	FHC-10KN形	FHC-10KD形	FHC-10K形
定 格	回路電圧 AC,DC100V~220V	AC/DC12V~28V	250V以下
	回路電流 最大AC10A~連続7A		
	適合ヒューズ管 6.4×30 ガラス管及び消弧剤入りヒューズ		
性 能	本 体 材 質 ノリル樹脂 黒		
	カバ ー 材 質 ポリカーボネート樹脂 透明、		
	結 線 4×10セルフアップビス		
	取 付 方 法 裏面留金具ビス留式		
	クリップ材質 焼青銅ニッケルメッキ		

ご注文に際して

FHC- 10K N 数
 形式名 形 ランプ付
 を表す

ヒューズ管のご注文に際しての記名

GF- 3A
 アンペア数
 GF: ガラス管
 GFK: ガラス管、消弧剤入り