


NA4903-2RSR-XL [🔗](#)

Roulement à aiguilles

Roulements à aig. NA49..-2RSR, série 49,
joint à lèvre des 2 côtés

X-life

Information technique

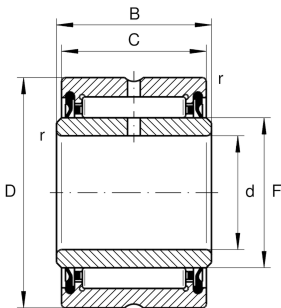

Votre alternative produit actuelle

joint	2RSR	Joint frottant des deux côtés
revêtement	Sans	

dimensions principale & données de performance

d	17 mm	Alésage
D	30 mm	Diamètre extérieur
B	14 mm	Largeur, bague intérieure
C _r	10.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	11.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	2.220 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G Grease	12.000 1/min	vitesse limite pour lubrif. à la graisse
≈m	0,04 kg	Poids

Dimensions

F	22 mm	Diamètre de piste bague intérieure
C	13 mm	Largeur, bague extérieure
r _{min}	0,3 mm	Dimension minimum de chanfrein



Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	100 °C	Température de fonctionnement max.

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Lubrification à la graisse
-  Etanche des 2 côtés
-  Faible encombrement