



Afficher les détails du produit dans medias

10.11.2025, 03:12:56 UTC

SCHAEFFLER




ARCALUB-C2-2P

Graisser automatique CONCEPT

CONCEPT2, Multi-point lubricator

Information technique

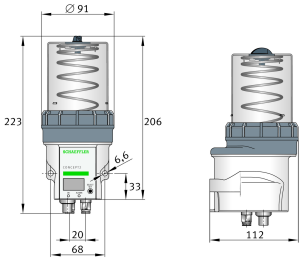

Votre alternative produit actuelle

Drive System	PP	Piston pump
Lubricant volume	V250/300	250/300 cm³

Données techniques

	Pompe à pistons	Principe fonctionnel
V Lub	250 cm³	Lubricant volume
	0,15 cm³	Quantité de dosage (par évacuation et course/impulsion)
P op	50 bar	Pression de fonctionnement, max.
	≤ NLGI 2 (suitability test required)	Lubrifiant
n pb	2	Nombre de corps de pompe
n out	2	Nombre de sorties
	≤ 2	Nombre de points de graissage : direct
	≤ 4	Nombre de points de graissage : avec séparateurs
	> 4	Nombre de points de graissage : avec distributeurs progressifs
	Flexible PA	Connexion
U op	Batterie au lithium 3 V	Tension de fonctionnement
	micro-électronique	Contrôleur (intégré)
	API	Contrôleur (externe)
	intégré, électronique	Surveillance : pression
	externe (automate programmable)	Surveillance : niveau
	État vide, contre-pression, erreur interne (API)	Message d'erreur
	IP54	Classe de protection
	Polyamide	Matériau du boîtier
t min	-20 °C	Température de fonctionnement, min.
t max	70 °C	Température de fonctionnement, max.
	verticale	Position de montage
	91 x 223 x 112	Cotes (mm)