

## FICHE TECHNIQUE


 

# JIS Miniature Thermocouple connecteur en ligne Sockets

Types de K, J, T, E, R/S et B  
(Code de couleur JIS)



- Gamme de thermocouple Connecteurs miniatures qui acceptent les goupilles plates, ayant le contact matériel en fonction du type de thermocouple
- Idéal pour usage général
- Tous les contacts sont polarisés pour assurer une connexion correcte
- Connecteurs acceptera câble thermocouple jusqu'à 4 mm de diamètre
- Disponibles dans les Types de thermocouples K, J, T, E, R/S et B
- Pour Types K, J, T & E contacts sont fabriqués à partir de véritables alliages de Thermocouple
- R/S type a compenser les contacts de cuivre/cuivre nickel alliage (R ou S Type Thermocouples)
- B type a compenser les contacts de cuivre/cuivre (Thermocouples de Type B)
- Couleurs codées conformément à la norme JIS
- Température maximale de fonctionnement continue 220° C

T/C Type	Code de couleur (JIS)	+Positive Contact (alloy type)	-négatif Contact (alloy type)	Fabrication Reference	Allied code	RS order Code
K	bleu	+Nickel Chromium	-Nickel Alloy	JM-K-FS	70652317	<b>771-8792</b>
J	jaune	+Iron	-Copper Nickel	JM-J-FS	70652314	<b>771-8783</b>
T	marron	+Copper	-Copper Nickel	JM-T-FS	70652319	<b>771-8799</b>
E	Violet	+Nickel Chromium	-Copper Nickel	JM-E-FS	70652316	<b>771-8789</b>
R/S	blanc	+Copper	-Copper Alloy	JM-R/S-FS	70652318	<b>771-8795</b>
B	gris	+Copper	-Copper	JM-B-FS	70652315	<b>771-8786</b>

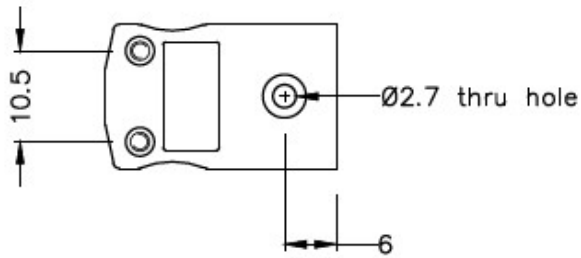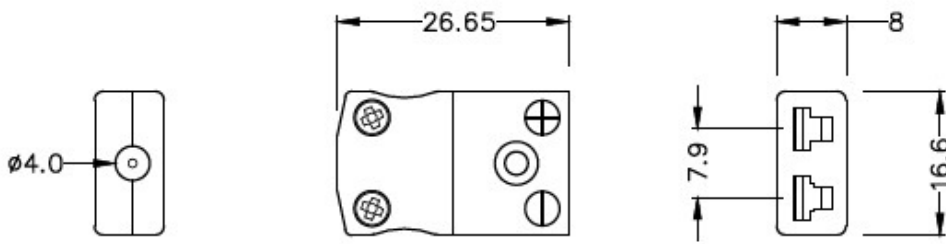

**Miniature in-line Socket**  
(dimensions in mm)