


Greifschale 8 105x130 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005

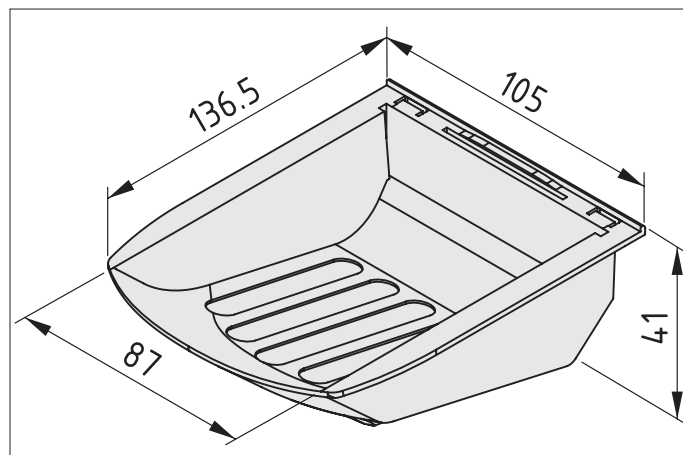

Die ergologic®-Greifschalen 8 105x130 unterstützen die schnelle Bereitstellung und Ergonomie am Arbeitsplatz durch komfortables Greifen und schnelle Vereinzelung selbst kleinster Teile. Durch die integrierte Aufnahme kann die Greifschale am Anschlagprofil 8 50x10 (0.0.664.34), am Bereitstellungsprofil 8 180x50 (0.0.664.51) sowie an jeder waagerechten Nut 8 eingehängt und genauso einfach wieder entnommen werden, um sie noch prozessnäher auf der Arbeitsfläche zu platzieren. Farbige Varianten sorgen für eine intuitive Unterscheidung der Inhalte und eine ESD-sichere Ausführung eignet sich für den Einsatz in EPAs. Mit dem gut sichtbaren Kennzeichnungsfeld ist das schnelle Auffinden durch eindeutige Zuordnung sichergestellt. Gegenüber konventionellen Methoden, die messbaren Zeitverlust durch unnötige Bewegungen mit sich bringen, führt dieses Bereitstellungskonzept zu spürbaren Verbesserungen der Taktzeiten und damit der Produktivität.

Lieferumfang

Technischer Hinweis

Nutzmaße (B x H x T): ca. 83 mm x max. 35 mm x max. 130 mm, Volumen ca. 0,26 l

[0.0.664.40](#) Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier!

Eigenschaften	
Artikelnummer	0.0.664.40
Farbe	schwarz ähnlich RAL 9005
Liefereinheit	1 Stück
Gewicht	68,0 g
Material	PA-GF

Zubehör	
0.0.667.78	Puffer D11x5 sk
0.0.667.61	Schutzfolie 8 24 89mm, transparent
0.0.664.87	Anschlagprofil 8 50x10 ESD, natur
0.0.665.52	Bereitstellungsprofil 8 180x50 ESD, natur