




Die Rollenserie D75 (Rollendurchmesser 75 mm) besitzt ein robustes Metallgehäuse und eine Rolle, die mit 60 kg belastbar ist. Als Lenkrolle sowie Lenkrolle mit Doppelfeststeller werden die Rollen stirnseitig in der Kernbohrung eines Profils oder über eine Fußplatte befestigt.

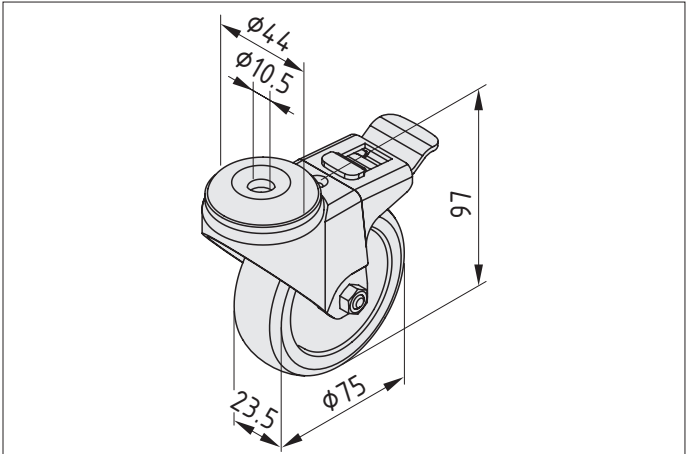

Lieferumfang

Stahlblechgehäuse verzinkt, schwarz
Drehachse kugelgelagert,
Radachse kugelgelagert,
Fadenschutz,
Bereifung TPE, spurfrei, 80 Sh A, grau

Technischer Hinweis

[0.0.420.16](#) Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier!

Eigenschaften	
Artikelnummer	0.0.420.16
Liefereinheit	1 Stück
Gewicht	340,0 g
Tragfähigkeit	60 kg/Rolle

Zubehör