


Monitorarm, höhenverstellbar 5 Gelenke



Stets den perfekten Blickwinkel finden! Mit dem Monitorarm, höhenverstellbar mit 5 Gelenken positionieren Sie Bildschirme mühelos und gezielt in der richtigen Lage. Bei der Ausführung mit fünf Gelenken ist zusätzlich der Abstand einstellbar. Von den höhenverstellbaren Monitorarmen profitieren Personen mit unterschiedlicher Körpergröße ebenso wie Mitarbeiter, die den Bildschirm nur temporär benötigen. Die item Monitorarme halten Flachbildschirme von 2 bis 10 kg an der gewünschten Position. Der genormte VESA-Anschluss (VESA 75 und 100) kann abgenommen, am Display montiert und anschließend wieder am Monitorarm eingerastet werden. Außerdem gibt es eine praktische Pivotfunktion zum Drehen des Bildschirms um 90°. Für eine saubere Kabelführung ist genauso gesorgt wie für die durchgängige Kompatibilität mit der Nut 8.

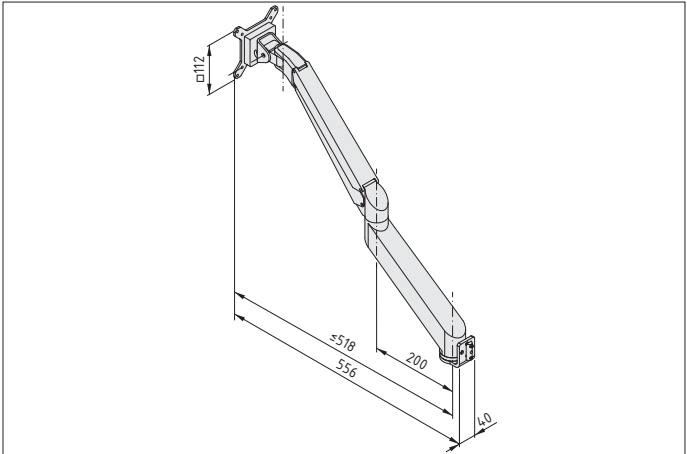

Lieferumfang
1 Monitorarm, 5 Gelenke, GD-AL
1 Kabelführung
1 Vesa-Adapter 75 und 100
1 Profiladaption
Befestigungselemente

Technischer Hinweis
Das Gewicht des Monitors wird über eine einstellbare Gasdruckfeder ausbalanciert.

[0.0.678.77](#) Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier!

Eigenschaften	
Artikelnummer	0.0.678.77
Liefereinheit	1 Satz
Gewicht	2,769 kg
Max. Belastung	2-10 kg

Zubehör	
0.0.633.99	Tischaufsatz F 1500
0.0.634.02	Tischaufsatz E 1500
0.0.670.55	Tischaufsatz F 2 F offen halbhoch
0.0.670.64	Tischaufsatz E offen halbhoch
0.0.671.49	Tischaufsatz F 1500 offen
0.0.665.27	Tischaufsatz F 2 F 1500 offen
0.0.722.03	Monitorarm-Tastaturhalter
0.0.722.74	Laptop-Halter