


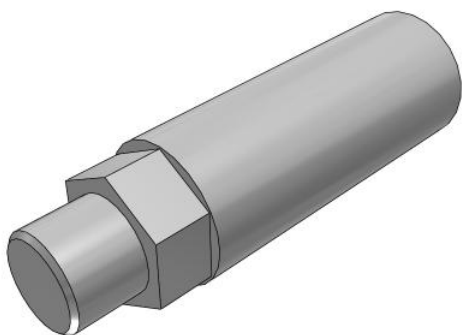

ANA1, Silencieux à haute réduction du bruit - 40dB(A) ANA1-03

Fiche technique

General series information

Le silencieux à haute réduction du bruit ANA1 maintient le niveau acoustique en dessous de 85 dB(A) avec une réduction des nuisances sonores de 40 dB(A). La série ANB1 réduit le bruit de 38 dB(A) et dispose, pour le même alésage, d'une surface équivalente plus large que celle de la série ANA1. Elle est également disponible avec un échappement commun provenant de l'embase.





Silencer

Spécifications standards

Modèle	ANA1-03 (Orifice 3/8)
Pression du fluide	Compressed Air
Température maximum du fluide	60 °C
Température minimum du fluide	5 °C
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	5 °C
Pneumatic input connection	R 3/8
Réduction du bruit	-40 dB (A)
Poids	0.022 Kg

Dimensions

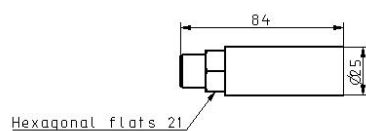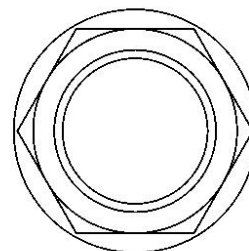

Information supplémentaire

Catalogue

[AN_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM_AMX_OM-D023EN-D.pdf](#)