


# 46 11 A3

## Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen

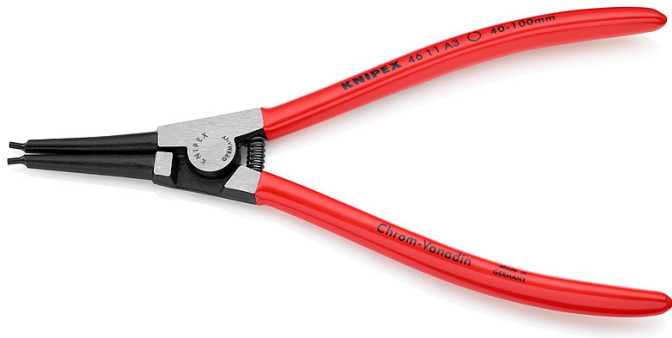

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen
- Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
  - Form: DIN 5254 A; gerade Spitzen



<b>Artikel-Nr.</b>	46 11 A3
<b>EAN</b>	4003773011309
<b>Zange</b>	schwarz atramentiert
<b>Kopf</b>	poliert
<b>Griffe</b>	mit Kunststoff überzogen
<b>Form</b>	1
<b>Kapazität für Wellendurchmesser Ø mm</b>	40 - 100
<b>Spitzen (Durchmesser) Ø mm</b>	2,3
<b>Länge mm</b>	210
<b>Gewicht netto g</b>	220

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

