


Flachmutter - SACC-E-MU-M16 - 1504097

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Flachmutter mit M16-Gewinde



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100 STK
GTIN	 4 017918 833473
GTIN	4017918833473
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,786 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,850 g
Zolltarifnummer	74153300
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel

Technische Daten

Allgemein

Montageart	M16 x 1,5
------------	-----------

Material

Material Rändel	Messing, vernickelt
-----------------	---------------------


Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen

Flachmutter - SACC-E-MU-M16 - 1504097

Maßzeichnung

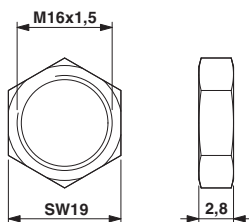

Flachmutter M16

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	23110701
eCl@ss 4.1	23110701
eCl@ss 5.0	23110701
eCl@ss 5.1	23110700
eCl@ss 6.0	23110700
eCl@ss 7.0	23119212
eCl@ss 8.0	23119212
eCl@ss 9.0	23119212

ETIM

ETIM 2.0	EC000129
ETIM 3.0	EC000129
ETIM 4.0	EC000129
ETIM 5.0	EC000129
ETIM 6.0	EC000129

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31161727

Approbationen

Approbationen

Approbationen


EAC

Ex Approbationen

Flachmutter - SACC-E-MU-M16 - 1504097

Approbationen

Approbationsdetails

EAC		B.01742
-----	---	---------
