

アクチュエ
ーター

販売事業者
Rs-online



45-2134.1140.000



<https://rs-online.eao.com/component/45-2134.1...>

お客様の製品:



45-2134.1140.000 アクチュエーター

読み込み中...

前面

| | |
|-------------|-----------|
| フロント寸法: | Ø 29,5 mm |
| フロント形状: | 丸形 |
| フロントベゼル 色: | 黒 |
| フロントベゼル 材質: | プラスチック |

取付け

| | |
|---------|-----------|
| デザイン: | レイズド |
| 取付け穴: | Ø 22.3 mm |
| 取付けタイプ: | パネル実装 |

操作・表示部分

| | |
|---------|------------|
| レンズ 色: | 黄 |
| レンズ 素材: | プラスチック |
| レンズ 照光: | 非照光 |
| レンズ 形状: | フラッシュ |
| レンズ 外観: | 不透明 |
| レンズ 種類: | フロントベゼルレベル |

機械的特性

| | |
|-----------|--------------------|
| スイッチング動作: | オルタネイト |
| スイッチング方式: | スローメーカースイッチングエレメント |
| 機械的寿命: | 操作回数10百万回 |

重量: 0.017 kg

周辺条件


IP前面保護等級: IP66、IP67、IP69K
使用温度: - 25 ° C ~ + 70 ° C
保存温度: - 40 ° C ... + 80 ° C
耐衝撃性: IEC 60068-2-27に準拠 : 正弦波半波 50 g / 11 ms
耐振動性: IEC 60068-2-6に準拠 : 20 ~ 500 Hz: 5 g
耐候性: IEC 60721に準拠した動作時 : 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

認証

REACH: REACH compliant
RoHS: RoHS compliant

その他

簡単な説明: アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 29,5 mm, フラッシュ, 非照光, 黄, プラスチック, 不透明, 丸形, 黒, プラスチック, オルタネイト, IP66、IP67、IP69K
ハウジング 色: 黒
ハウジング 材質: プラスチック
ヒント: プッシュリリース
配線図:

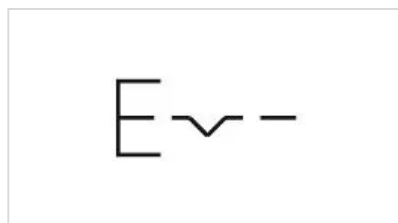

マウントカットアウト:



寸法図:

