


212A - MACETAS SIN REBOTE CON PUNTAS INTERCAMBIABLES




Designación :

- Mango de fibra de vidrio. • Cuerpo de acero. • Cabezas especiales de nailon de dureza shore D74 +-5. Se cambian con facilidad. • Mango ergonómico de PVC. • Presentación: epoxi negro. Punta de recambio: 212.E35 a E60.

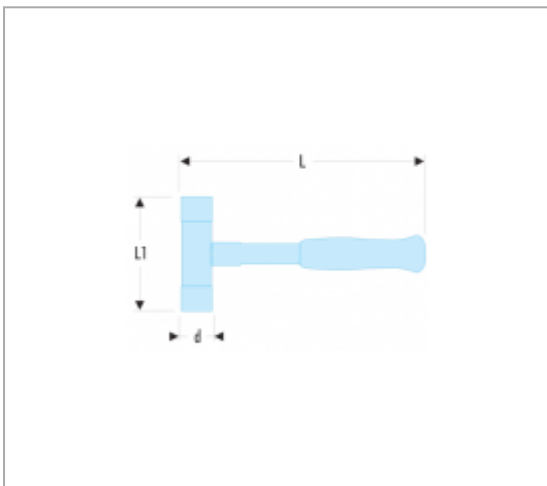

Referencias :

	D [MM]	L [MM]	L1 [MM]	[G]
212A.50	50	320	120	1200
212A.60	60	330	145	1700
212A.35	35	305	112	700
212A.40	40	310	117	840