

HALOPAR 16 50 W 240 V 30° GU10

OSRAM HALOPAR 16 GU10/GZ10 | Halogenlampen mit parabolischem Reflektor PAR16, mit Sockel GU10/GZ10



Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Shops
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen

Produktvorteile

- Brillantes Akzentlicht
- Mit Ganzglas-Reflektor für brillante Lichteffekte
- Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
- Betrieb ohne Trafo
- UV-Filter
- Brenner in innovativer Noppentechnik
- Erfüllt IEC 60432-2 durch integrierte Sicherungsfunktion
- Enthält kein Quecksilber

Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- 100 % dimmbar
- Farbwiedergabeindex R_a : 100
- Sockel: GU10, GZ10



Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	50.00 W
Nennspannung	240 V
Bemessungsleistung	50.00 W
Netzleistungsfaktor λ	1.00
Energieverbrauch	50 kWh/1000h


Photometrische Daten

Nennnutzlichtstrom 90°	300 lm
Lichtstärke	900 cd
Farbtemperatur	2800 K
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1	Warm White
Farbwiedergabeindex Ra	100
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	0.75
Bemessungsnutzlichtstrom 90°	300 lm

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	30 °
Startzeit	0.0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s

Abmessungen & Gewicht

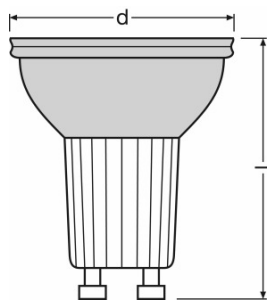

Produktgrafik

Durchmesser	51.0 mm
Länge	55.0 mm

Produktdatenblatt

Gesamtlänge	53.0 mm
Außenkolben	PAR51
Maximaler Durchmesser	51.0 mm

Farben & Materialien


Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Quecksilberfrei	Ja

Lebensdauer

Nennlebensdauer	2000 h
Bemessungslampenlebensdauer	2000 h
Anzahl der Schaltzyklen	50000 ¹⁾

¹⁾ Bei 1 min ein / 3 min aus

Zusätzliche Produktdaten

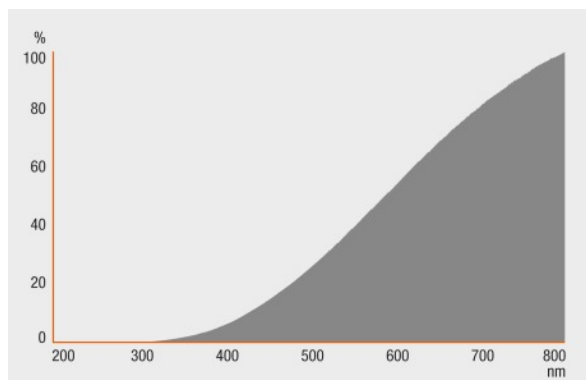

Strahlungsverteilung

Sockel (Normbezeichnung)	GU10
Fußnote für Produkt	Nicht im Aussenbereich oder unter feuchten Bedingungen verwenden.

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
----------------------	----------

Produktdatenblatt

Dimmbar	Ja
----------------	----

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	D
-------------------------------	---

Klassifikationen

ILCOS	HAGS/UB-50-240-GU10-51/30
Bestellnummer	64824FL 50W 240

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Number	UK Org
4050300580159	-	8327518	-	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4008321595294	HALOPAR 16 50 W 240 V 30° GU10	Faltschachtel 1	- x - x -		
4008321595300	HALOPAR 16 50 W 240 V 30° GU10	Versandschachtel 20	134 mm x 106 mm x 256 mm	3.64 dm ³	1030.00 g
4050300580159	HALOPAR 16 50 W 240 V 30° GU10	Faltschachtel 1	50 mm x 50 mm x 69 mm	0.17 dm ³	58.32 g
4008321904782	HALOPAR 16 50 W 240 V 30° GU10	Bündel 5	51 mm x 64 mm x 248 mm	0.81 dm ³	250.00 g
4008321904799	HALOPAR 16 50 W 240 V 30° GU10	Versandschachtel 20	111 mm x 136 mm x 257 mm	3.88 dm ³	1090.00 g
4050300664897	HALOPAR 16 50 W 240 V 30° GU10	Versandschachtel 20	165 mm x 130 mm x 230 mm	4.93 dm ³	1036.80 g
4050300807904	HALOPAR 16 50 W 240 V 30° GU10	Bündel 3	149 mm x 65 mm x 50 mm	0.48 dm ³	142.02 g
4050300807911	HALOPAR 16 50 W 240 V 30° GU10	Versandschachtel 30	165 mm x 155 mm x 270 mm	6.91 dm ³	1545.20 g
4052899016682	HALOPAR 16 50 W 240 V 30° GU10	Faltschachtel 5	- x - x -		
4052899016699	HALOPAR 16 50 W 240 V 30° GU10	Versandschachtel 90	213 mm x 259 mm x 324 mm	17.87 dm ³	4715.00 g
4052899181137	HALOPAR 16 50 W 240 V 30° GU10	Blister 2	- x - x -		
4052899181144	HALOPAR 16 50 W 240 V 30° GU10	Versandschachtel 20	134 mm x 254 mm x 290 mm	9.87 dm ³	1085.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Lichtverteilungskurven unter

► www.osram.de

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.