


Blindstopfen NPQH-P-S14-P10

Teilenummer: 578262

FESTO

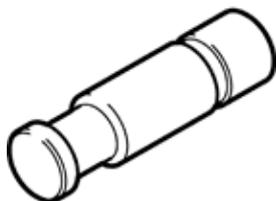

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	10
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 20 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	0 ... 150 °C
Produktgewicht	26,5 g
Pneumatischer Anschluss 1	Steckhülse QS-14
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Messing vernickelt