

CARACTERISTIQUES

- Conforme aux réglementations sur le rendement niveau VI et ErP III
- Type de protection : récupération automatique
- PFC actif

Alimentation de vidéosurveillance 12 V c.c. de RS Pro, 0 → 8,33 A, connecteur CEI

RS code commande : 144-0989



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Le RS Pro 144-0989 est une alimentation 24 V avec une sortie simple. Cette alimentation compacte et légère est le chargeur parfait pour les appareils portables tels que les ordinateurs portables et les ordinateurs portables. Il est fourni avec un connecteur CEI C8 à 2 broches. Les câbles attachés sont fournis avec un jack 5,5 x 2,1 x 12 mm pour la connexion à votre appareil.

Caractéristiques

Connecteur d'entrée	C8 2 fils
Type de fiche mâle d'entrée	CEI 2 broches
Type de connexion de sortie	Connecteur 2,1 x 5,5 mm
Nombre de sorties	1
Niveau de rendement énergétique	VI
MTBF	100 000 heures à 25 °C.
Longueur de câble	1200mm
Applications	Caméras de vidéosurveillance

Spécifications

Spécifications d'entrée	
Tension d'entrée nominale	100 à 240 V c.a.
Plage de tension d'entrée complète	90 - 264 V c.a.
Fréquence nominale	50Hz/60Hz
Plage de fréquence complète	47Hz/63Hz
Rendement	88%
Facteur de puissance	0.95 @ 100VAC
Courant d'entrée (RMS max.)	1,5 A max. @ 115 V c.a.
Courant d'appel	60 A à 110 V c.a.
Courant de fuite (max.)	Est 250 uA à 240 V c.a./50 Hz

Spécification de sortie	
Ondulation et bruit (max.)	1,5 % max. de la tension de sortie nominale
Régulation de ligne	±1.0%
Régulation de charge	±5.0%
Consommation à vide	≤ 0.21W
Configuration, temps de montée	Est 50 ms à 100 - 240 V c.a.
Temps de maintien (typ.)	≥10ms
Protection contre les surtensions	150 % max. de la tension nominale

Spécifications mécaniques


Dimensions hors tout	133 mm x 59 mm x 34 mm
Longueur totale	137mm
Profondeur totale	34mm
Largeur totale	59mm
Poids	450g

Spécifications de l'environnement de



Humidité de fonctionnement	10 à 90 %
Plage de température de fonctionnement : -	0 à 40 °C.
Plage de températures de stockage	-20 à 85 °C.
Altitude pendant le fonctionnement	5000m

Homologations



Norme de sécurité	UL, CUL, TUV/GS, CB, CE, FCC, RCM, ARGENTINA, CCC, PSE, CU, BSMI
-------------------	--

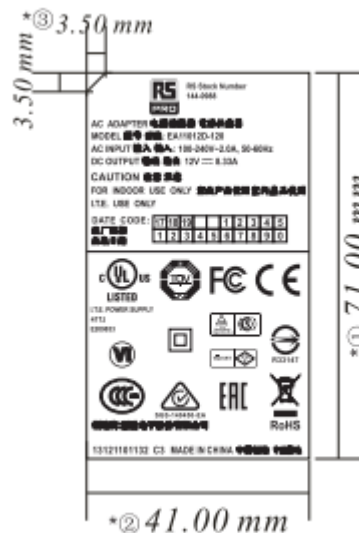

		RS Stock Number 144-0988	
AC ADAPTER 电源适配器 电源供应器			
MODEL 型号 型号: EA11012D-120			
AC INPUT 输入 输入: 100-240V~2.0A, 50-60Hz			
DC OUTPUT 输出 输出: 12V --- 8.33A			
CAUTION 注意 注意			
FOR INDOOR USE ONLY 室内产品使用 室内产品使用			
I.T.E. USE ONLY			
DATE CODE:		17	18
出厂日期		1	2
生产日期		3	4
		5	6
		7	8
		9	0
I.T.E. POWER SUPPLY 41TJ E209853			
制造商: 亚胜电子股份有限公司 13121101132 C3 MADE IN CHINA 中国制造 中国产地			

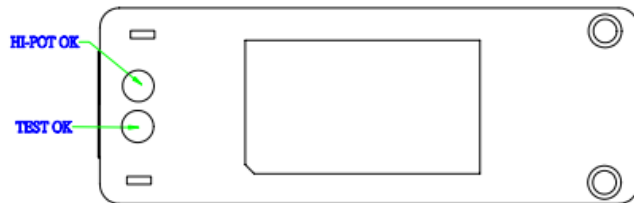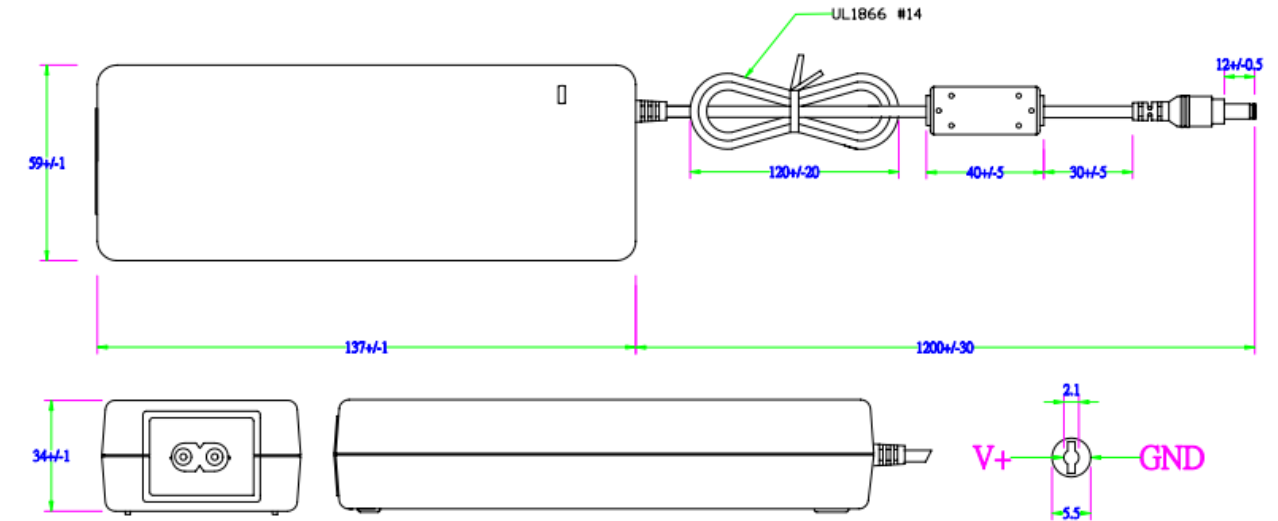

				APPROVED
MODEL	EA11012DC01	UNIT	mm	DESIGNED
color	BLACK	SCALE		CHECK
cus.		DATE	2017-06-15	DRAWING LJ.YU

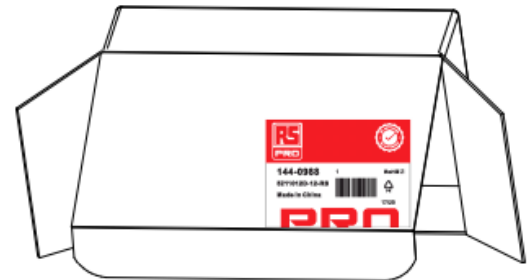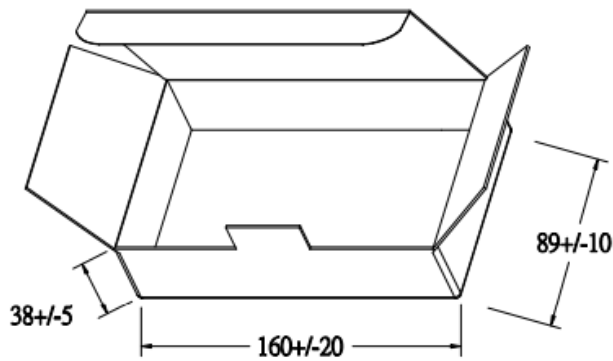

74mm

55mm



Pantone 485C

◀ 备注:
17/29=yy/ww
(制造年/周期)