





7454-3

**Mechanischer
Drehmomentschlüssel mit
Messuhr, Vierkantantrieb und
Kunststoffgriff**



PRODUKTDDETAILS

- Drehmoment jederzeit ablesbar während des Messvorgangs
- Doppelskala (Nm/in.lb bzw Nm/ft.lb) durch stoßfestes Sichtfenster geschützt
- Sortiment von 0,7 bis 350 Nm bzw. 6 in.lb bis 250 ft.lb.
- Linksanzug durch Umdrehen des Drehmomentschlüssels
- Anzeigeabweichung $\pm 4\%$ im Rechts- und Linksanzug
- Maximal erreichtes Drehmoment wird durch den Schleppzeiger für nachträgliches Ablesen festgehalten
- Mit 1/4", 3/8" und 1/2" Vierkantantrieb
- Gummierter Griff
- Lieferung im tragbaren, robusten Hartschalenkoffer
- Inklusive Konformitätserklärung gemäß internationaler Normen
- Geprüft nach DIN EN ISO 6789
- Hergestellt in den USA

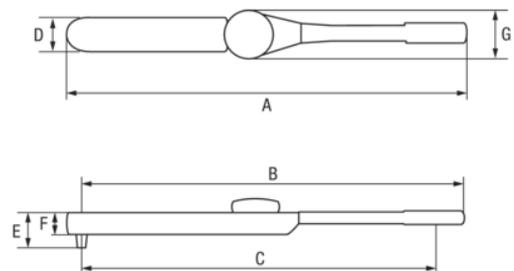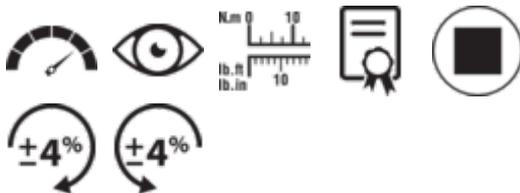

Follow the Fish!



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt: **7454-3**

	0.7-3.5 Nm		6-30 lb·in		
	1/4 in		0.1 Nm		0,5 lb·in
		A	292 mm	B	280 mm
C	225 mm	D	28 mm	E	40 mm
F	27 mm	G	72 mm		0.490 kg

Follow the Fish!

