


Farbvarianten

Farbvarianten

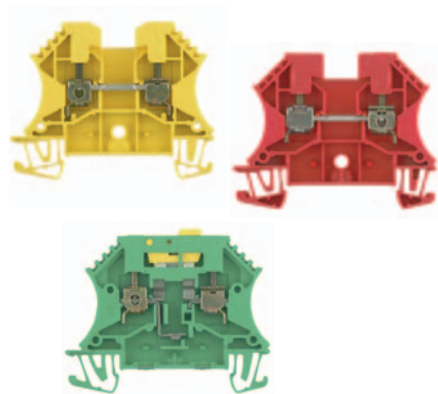

Die aufgeführten Farbvarianten sind standardmäßig verfügbar. Auf Anfrage und ab bestimmter Mindestmengen können auch weitere Klemmentypen in kundenspezifischen Farben geliefert werden.

D

Standard-Design

WDU 2.5	Farbe	VPE	Best.-Nr.
WDU 2.5 OR	orange		1020060000
WDU 2.5 BR	braun		1037710000
WDU 2.5 GE	gelb		1020020000
WDU 2.5 GN	grün		1020090000
WDU 2.5 GR	grau		1037720000
WDU 2.5 RT	rot		1020040000
WDU 2.5 SW	schwarz		1020010000
WDU 2.5 VI	violett		1037700000
WDU 2.5 WS	weiß		1036800000
WDK 2.5			
WDK 2.5 OR	orange		1021560000
WDK 2.5 WS	weiß		1790900000
WDK 2.5 V			
WDK 2.5 V OR	orange		1022360000
WDK 2.5 V GE	gelb		1022350000
WDU 4			
WDU 4 OR	orange		1036760000
WDU 4 BR	braun		1037810000
WDU 4 GE	gelb		1020120000
WDU 4 GN	grün		1020160000
WDU 4 GR	grau		1037800000
WDU 4 RT	rot		1020140000
WDU 4 SW	schwarz		1020110000
WDU 4 VI	violett		1037820000
WDU 4 WS	weiß		1036700000
WDU 6			
WDU 6 OR	orange		1020260000
WDU 6 GE	gelb		1040220000
WDU 6 GR	grau		1039600000
WDU 6 RT	rot		1020240000
WDU 6 SW	schwarz		1020210000
WDU 6 WS	weiß		1039700000
WDU 10			
WDU 10 OR	orange		1020360000
WDU 10 GR	grau		1020320000
WDU 10 RT	rot		1020340000
WDU 16			
WDU 16 OR	orange		1020460000
WTR 2.5			
WTR 2.5 OR	orange		1011160000
WTR 2.5 GE	gelb		1011120000
WTR 2.5 GN	grün		1011130000
WTR 2.5 GR	grau		1011150000
WTR 2.5 RT	rot		1011140000
WTR 2.5 SW	schwarz		1011110000
WTR 2.5 WS	weiß		1011190000
WTR 4			
WTR 4 SW	schwarz		7910200000
WTR 4 StB			
WTR 4 StB SW	schwarz		7910230000
WSI 6			
WSI 6 OR	orange		1011060000
WSI 6 SW	schwarz		1011010000
WTD 6/1			
WTD 6/1 GE	gelb		1631760000
WTD 6/1 GR	grau		1017120000
WTD 6/1 RT	rot		1631750000
WTD 6/1 SW	schwarz		1631770000
WTQ 6/1			
WTQ 6/1 GE	gelb		1847660000
WTL 6/3			
WTL 6/3 BR	braun		1018640000
WTL 6/3 GR	grün		1018850000

Kompakt-Design

WDU 2.5N	Farbe	VPE	Best.-Nr.
WDU 2.5N OR	orange		1023760000
WDU 2.5N GE	gelb		1023790000
WDK 2.5N			
WDK 2.5N OR	orange		1041660000
WDK 4N			
WDK 4N OR	orange		1041960000