



Fiche technique

Code commande : 458-724


Tension nominale =
24 V c.c.

Couleur =
Rouge

Longueur =
18,5 mm

Taille de
l'ampoule =
8 mm

Dimension du
trou de fixation =
12 mm

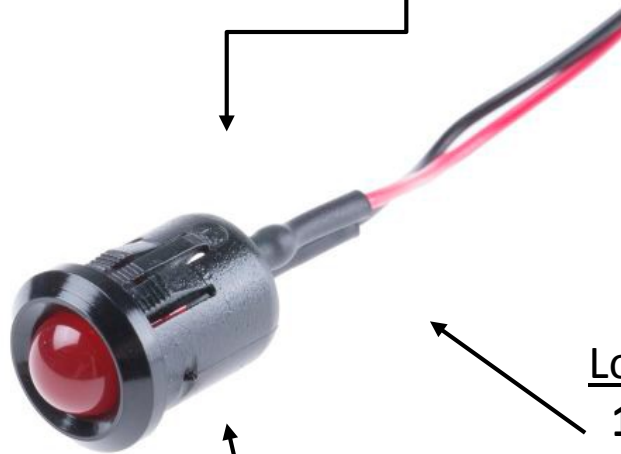



Spécifications -

Tension nominale	24 V c.c.
Couleur du flux lumineux	Rouge
Taille de l'orifice de fixation	12 mm
Taille de lampe	8 mm
Longueur	18,5 mm
Type de lampe	LED
Type de raccordement	Câbles
Style de cadre	Proéminent
Couleur de l'encadrement	Noir
Intensité	2 700 mcd
Intensité nominale	20 mA