


Drosselventil GRO-QS-6

Teilenummer: 193973

FESTO

ohne Rückschlagfunktion.

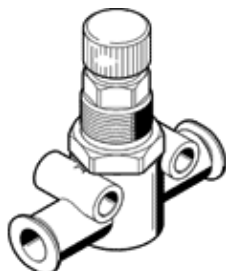

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Drossel-Funktion
Pneumatischer Anschluss 1	QS-6
Pneumatischer Anschluss 2	QS-6
Einstellelement	Rändelschraube
Befestigungsart	wahlweise: Fronttafeleinbau mit Durchgangsbohrung mit Zubehör
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung	245 l/min
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung	430 l/min
Betriebsdruck	0 ... 10 bar
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt
Einbaulage	beliebig
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	22 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Lösering	POM
Werkstoff Regulierschraube	hochlegierter Stahl