

# HC-B-TA-M40-ER-AL - 适配器

1414259

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414259>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

适配器，铝制，用于EVO外壳，M40螺纹



## 商业数据

|            |                  |
|------------|------------------|
| 订货号        | 1414259          |
| 包装单位       | 1 pc             |
| 最小订货量      | 1 pc             |
| 销售关键代码     | AF7APM           |
| 产品关键代码     | AF7APM           |
| 目录页面       | 页码661 (C-2-2019) |
| GTIN       | 4055626022215    |
| 单件重量（含包装）  | 77.9 g           |
| 单件重量（不含包装） | 77.9 g           |
| 原产地        | DE               |

# HC-B-TA-M40-ER-AL - 适配器

1414259

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414259>



## 技术数据


### 产品属性

|        |          |
|--------|----------|
| 产品类型   | 螺纹转接头    |
| 应用     | 卡口B - 公制 |
| 螺钉连接类型 | M40      |

### 连接数据

|      |           |
|------|-----------|
| 紧固扭矩 | ... 18 Nm |
|------|-----------|

### 尺寸
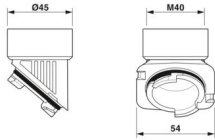
|         |                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺寸图     |  |
| 密封侧螺纹类型 | M40                                                                                |

### 内部尺寸

|       |       |
|-------|-------|
| 内螺纹长度 | 13 mm |
|-------|-------|

### 材料规格

|          |         |
|----------|---------|
| 颜色       | 铝色      |
| 标识材料     | 压铸铝，抗腐蚀 |
| 密封材料 O形圈 | NBR     |
| 外壳材料     | 压铸铝，抗腐蚀 |

### 机械特性

#### 机械参数

|        |     |
|--------|-----|
| 螺钉连接类型 | M40 |
|--------|-----|

### 环境和真实条件

#### 环境条件

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 保护等级        | IP66              |
|             | IP67              |
| 壳体等级 (NEMA) | 4 (UL 50e)        |
|             | 4X (UL 50e)       |
|             | 12 (UL 50e)       |
| 环境温度 (运行)   | -40 °C ... 125 °C |

# HC-B-TA-M40-ER-AL - 适配器



1414259

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414259>



## 图纸

### 尺寸图

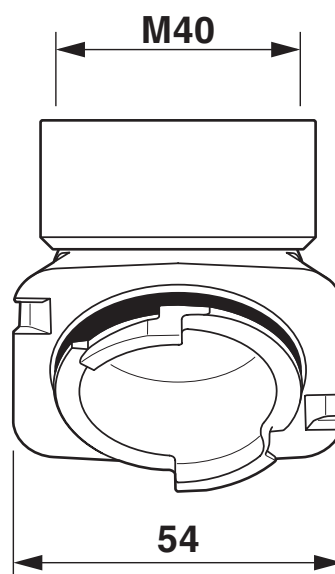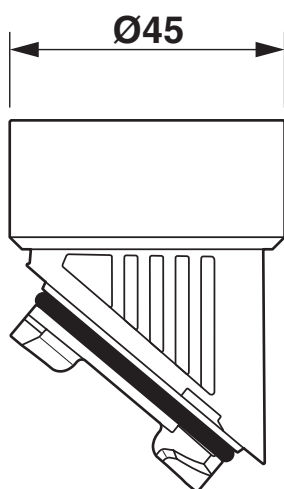

### 尺寸图

## 认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414259>

### DNV

认证ID: TAE000037S



### cUL认证

认证ID: E255026



### UL认证

认证ID: E255026



### EAC

认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102

### cULus认证

# HC-B-TA-M40-ER-AL - 适配器



1414259

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414259>

## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27144432 |
| ECLASS-12.0 | 27140801 |
| ECLASS-13.0 | 27140801 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000441 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# HC-B-TA-M40-ER-AL - 适配器

1414259

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414259>



## 产品环境合规性

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| EU RoHS                                |                  |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》                       | 是, 无豁免           |
| China RoHS                             |                  |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E           |
|                                        | 没有超过限值的危险物质      |
| EU REACH SVHC                          |                  |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号)                   | 相关物质重量百分比不超过0.1% |

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)