
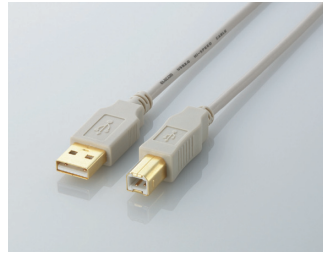


USBケーブル A オス-B オス タイプ

USB2.0ケーブル (ABタイプ)

USB2.0ハイスピードモード対応。USB (Aタイプ) を持つパソコンにUSB HUBや周辺機器を接続できます。

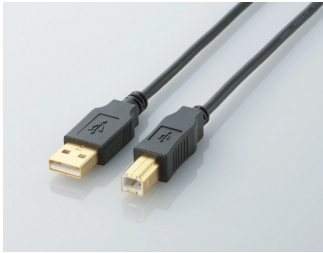

ブラック		
型番	税込(本体)	JAN
U2C-B07BK 長さ 0.7m	¥735 (¥700)	
U2C-B10BK 長さ 1.0m	¥840 (¥800)	
U2C-B15BK 長さ 1.5m	¥945 (¥900)	
U2C-B20BK 長さ 2.0m	¥1,050 (¥1,000)	
U2C-B30BK 長さ 3.0m	¥1,155 (¥1,100)	
U2C-B50BK 長さ 5.0m	¥1,260 (¥1,200)	

シルバー		
型番	税込(本体)	JAN
U2C-B07SV 長さ 0.7m	¥735 (¥700)	
U2C-B10SV 長さ 1.0m	¥840 (¥800)	
U2C-B15SV 長さ 1.5m	¥945 (¥900)	
U2C-B20SV 長さ 2.0m	¥1,050 (¥1,000)	
U2C-B30SV 長さ 3.0m	¥1,155 (¥1,100)	
U2C-B50SV 長さ 5.0m	¥1,260 (¥1,200)	

ベージュ		
型番	税込(本体)	JAN
U2C-B07BE 長さ 0.7m	¥735 (¥700)	
U2C-B10BE 長さ 1.0m	¥840 (¥800)	
U2C-B15BE 長さ 1.5m	¥945 (¥900)	
U2C-B20BE 長さ 2.0m	¥1,050 (¥1,000)	
U2C-B30BE 長さ 3.0m	¥1,155 (¥1,100)	
U2C-B50BE 長さ 5.0m	¥1,260 (¥1,200)	

ホワイト		
型番	税込(本体)	JAN
U2C-B07WH 長さ 0.7m	¥735 (¥700)	
U2C-B10WH 長さ 1.0m	¥840 (¥800)	
U2C-B15WH 長さ 1.5m	¥945 (¥900)	
U2C-B20WH 長さ 2.0m	¥1,050 (¥1,000)	
U2C-B30WH 長さ 3.0m	¥1,155 (¥1,100)	
U2C-B50WH 長さ 5.0m	¥1,260 (¥1,200)	



■パソコン本体とUSB HUB、USB仕様の周辺機器を接続するケーブルです ■USB1.x用のケーブルとしても使用できます
 ■外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドをケーブル部に使用 ■サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用
 【仕様】
 ■対応機種：USB (Aタイプ) を持つパソコンおよびUSB HUB、USB仕様の周辺機器
 ■インターフェイス：USB2.0規格 (HI-SPEEDモード) 準拠 ■転送速度：最大480Mbps

フェライトコア付きUSB2.0ケーブル (A-B タイプ)

ノイズに強いフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。



■高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコア付き ■USB (Aタイプ) のインターフェイスをもつPCやUSBハブとUSB (Bタイプ) のインターフェイスを持つプリンタや外付けHDなどの周辺機器を接続可能
 ■対応機種：USB (Aタイプ) 端子を持つPCおよびUSB (Bタイプ) 端子を持つ機器
 ■コネクタ形状：USB (A) オス・USB (B) オス ■規格：USB2.0規格 (HI-SPEEDモード) 認証
 ■対応転送速度：480Mbps ■シールド方法：2重シールド ■プラグメッキ仕様：金メッキピン
 ■環境配慮事項：EU RoHS指令準拠 ※ケーブル長はコネクタ部を除く

型番	税込(本体)	JAN
U2C-BF07BK 長さ 0.7m	¥840 (¥800)	
U2C-BF10BK 長さ 1.0m	¥1,050 (¥1,000)	
U2C-BF15BK 長さ 1.5m	¥1,050 (¥1,000)	

型番	税込(本体)	JAN
U2C-BF20BK 長さ 2.0m	¥1,155 (¥1,100)	
U2C-BF30BK 長さ 3.0m	¥1,260 (¥1,200)	
U2C-BF50BK 長さ 5.0m	¥1,470 (¥1,400)	


フェライトコア内蔵USB2.0ケーブル (A-B タイプ)

フェライトコアをケーブルに内蔵。内外からのノイズを低減。



磁気シールド効果で内外ノイズを防御

 フェライト粉末でケーブル被覆をすることにより、内部ノイズ・外部ノイズ両方に強いケーブルが完成しました。フェライト磁力の磁気シールド効果により、外来ノイズから信号線を強力に守ります。また、フェライトコアは信号線などに近いほど効果を発揮する特性があるので、ケーブル外皮内にあるフェライトシースは、非常に効率的な高周波ノイズ対策ができます。高速伝送が必要なUSB2.0対応ハードディスクなど、高速転送が必要なデバイスでのご使用でより効力を発揮します。



■フェライト粉末から作られたフェライトシースを内蔵。ケーブル内外のノイズから信号線を強力に守ります
 ■480Mbps対応でハードディスク、デジタルカメラ、CD-R、DVDなどの高速転送デバイスに最適
 ■サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています
 ■対応機種：USB (Aタイプ) を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器

型番	税込(本体)	JAN
USB2-FS05 長さ 0.5m	¥924 (¥880)	
USB2-FS15 長さ 1.5m	¥1,260 (¥1,200)	
USB2-FS3 長さ 3.0m	¥1,417 (¥1,350)	