

# Douilles longues 1/2" 6 pans en mm



## Description

Forgées en acier au chrome-Vanadium.

Présentation chromée polie brillante.

Profil surface Drive SAM.

### Produit conforme aux normes

DIN 3120


NF ISO 1174-1

NF ISO 1711-1

NF ISO 2725-1



## Données techniques

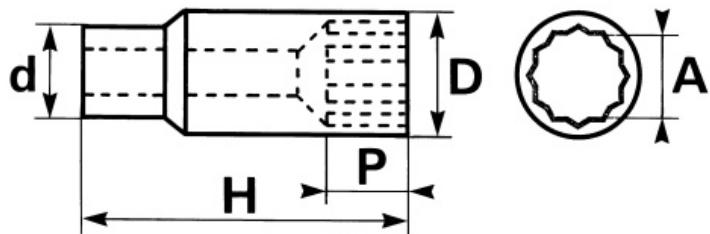

### Caractéristiques de l'article référence : SHL-12

<b>A (mm)</b>	12	<b>D (mm)</b>	17,5
<b>d (mm)</b>	21	<b>H (mm)</b>	82
<b>P (mm)</b>	16	<b>Poids (g)</b>	100
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

### Caractéristiques de l'article référence : SHL-13

<b>A (mm)</b>	13	<b>D (mm)</b>	19
<b>d (mm)</b>	21	<b>H (mm)</b>	82
<b>P (mm)</b>	16	<b>Poids (g)</b>	100
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

### Caractéristiques de l'article référence : SHL-14

<b>A (mm)</b>	14	<b>D (mm)</b>	20
<b>d (mm)</b>	22	<b>H (mm)</b>	82
<b>P (mm)</b>	17	<b>Poids (g)</b>	120
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

### Caractéristiques de l'article référence : SHL-15

<b>A (mm)</b>	15	<b>D (mm)</b>	20
<b>d (mm)</b>	22	<b>H (mm)</b>	82
<b>P (mm)</b>	18	<b>Poids (g)</b>	120
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : SHL-16

<b>A (mm)</b>	16	<b>D (mm)</b>	22
<b>d (mm)</b>	22	<b>H (mm)</b>	82
<b>P (mm)</b>	22	<b>Poids (g)</b>	130
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : SHL-17

<b>A (mm)</b>	17	<b>D (mm)</b>	24
<b>d (mm)</b>	24	<b>H (mm)</b>	82
<b>P (mm)</b>	24	<b>Poids (g)</b>	170
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : SHL-18

<b>A (mm)</b>	18	<b>D (mm)</b>	26,5
<b>d (mm)</b>	24	<b>H (mm)</b>	82
<b>P (mm)</b>	24	<b>Poids (g)</b>	170
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : SHL-19

<b>A (mm)</b>	19	<b>D (mm)</b>	27
<b>d (mm)</b>	26	<b>H (mm)</b>	82
<b>P (mm)</b>	24	<b>Poids (g)</b>	180
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : SHL-21

<b>A (mm)</b>	21	<b>D (mm)</b>	28
<b>d (mm)</b>	26	<b>H (mm)</b>	82
<b>P (mm)</b>	28	<b>Poids (g)</b>	200
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : SHL-22

<b>A (mm)</b>	22	<b>D (mm)</b>	30
<b>d (mm)</b>	27	<b>H (mm)</b>	82



<b>P (mm)</b>	28	<b>Poids (g)</b>	210
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : SHL-24

<b>A (mm)</b>	24	<b>D (mm)</b>	34
<b>d (mm)</b>	34	<b>H (mm)</b>	82
<b>P (mm)</b>	29	<b>Poids (g)</b>	290
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : SHL-27

<b>A (mm)</b>	27	<b>D (mm)</b>	36
<b>d (mm)</b>	36	<b>H (mm)</b>	82
<b>P (mm)</b>	29	<b>Poids (g)</b>	310
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : SHL-30

<b>A (mm)</b>	30	<b>D (mm)</b>	40
<b>d (mm)</b>	36	<b>H (mm)</b>	82
<b>P (mm)</b>	33	<b>Poids (g)</b>	380
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		



Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils IndispesAM 2021

[Consulter le catalogue](#)



Outilage 2021

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2021

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2021

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2020

[Consulter le catalogue](#)