


Datenblatt:

**Steckdosenleiste ALU MODULAR PDU
BLACK 1HE 8xT13 3m sw/or**

Unsere kompakten und robusten Steckdosenleisten aus eloxierten Aluminium, eröffnen Ihnen vorteilhafte Anwendungsmöglichkeiten; zum Beispiel für die Verwendung in Rechenzentren oder Einrichtung von Arbeitsplätzen in Büros, Labors oder Werkstätten. Dank unserer eigenen Montage, können wir auch Ihre persönliche Steckdosenleiste anfertigen.

Artikelnummer 50 00017
EAN 7611007151300
Einheits Nr. 986600713
Einheit STK
Verpackungseinheit 1
Verpackungsmasse 5.0 x 44.0 x 4.0 (B x H x T) cm
Bruttogewicht 0.860 Kg
Ursprungsland CN
Zolltarifnr. 85366990

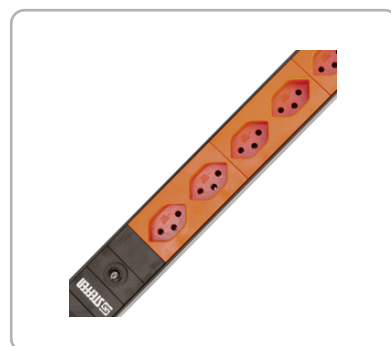

Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Industriesteckdosenleiste
Marke	STEFFEN
Modell	Alu Modular
Anzahl Steckdosen	8
Steckdosentyp	Typ 13
Steckdosenfarbe	Orange
Steckdosenausrichtung	quer
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Schalter	Nein
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung	2300 W
Kabeltyp	H05VV-F (Td)
Leiteranzahl	3
Leiterquerschnitt	1.5 mm ²
Kabellänge	3 m
Kabelfarbe	Schwarz
Steckertyp	Typ 12
Befestigungsmöglichkeit	modulare Befestigungswinkel
Hauptwerkstoff	Aluminium, Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Produktfarbe	Silber, Orange
Verwendung	Innen
K2 Baustellentauglich	Nein

Merkmal	Bezeichnung
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-5...+45 °C
Sicherheitsfunktionen	Überstromschutz
Produkthöhe	440 mm
Produktbreite	50 mm
Produkttiefe	40 mm
Gewicht netto	0.860 Kg
Verpackungsart	offen