

Sanftanlaufgerät AC 400V 300-5500W 3PH Einbautiefe 55mm



Ausführung		
Produkt-Markennamen	SENTRON	
Produkt-Bezeichnung	Sanftanlaufgerät	
Ausführung des Produkts	55mm	
Versorgungsspannung		
Betriebsspannung Bemessungswert		
• minimal	230 V	
• maximal	230 V	
Schutzart IP	IP20	
Verlustleistung		
Verlustleistung [W]	4,6 W	
Verlustleistung [W] bei Bemessungswert Strom bei AC bei warmem Betriebszustand je Pol	4,6 W	
Steuerstromkreis		
Steuerspeisespannung		
• bei AC bei 50 Hz Bemessungswert minimal	230 V	
• bei AC bei 50 Hz Bemessungswert maximal	230 V	
• bei AC bei 60 Hz Bemessungswert minimal	230 V	
• bei AC bei 60 Hz Bemessungswert maximal	230 V	
Produktfunktion		
Produktfunktion Motorüberlastschutz	Nein	
Mechanischer Aufbau		
Höhe	90 mm	
Breite	105 mm	
Tiefe	55 mm	
Nettogewicht	450 g	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur ohne Derating Bemessungswert	55 °C	
Approbationen Zertifikate		
allgemeine Produktzulassung	Sonstige	Umwelt



[Sonstige](#)

[Bestätigung](#)

[Umweltbestätigung](#)

### Umwelt

[Umweltbestätigung](#)

## Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TT3440>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TT3440>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5TT3440](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TT3440)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

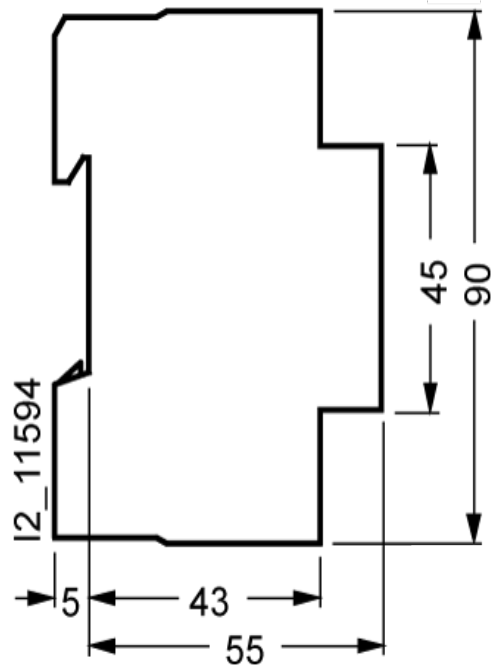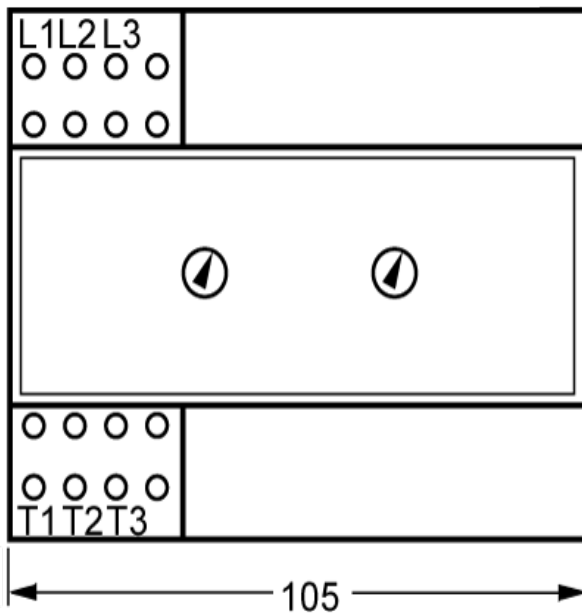

letzte Änderung:

12.04.2025

