


Kabelfühler

Typ K5RS

Ausgabe 11/19

Sensor

1 x Pt100 F0,3 (alt Kl. B) DIN EN 60751
in 2-, 3- oder 4-Leiter-Schaltung

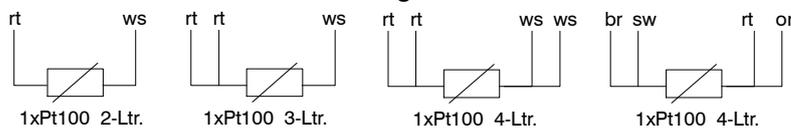

Schutzrohrwerkstoff

1.4571
Messing

Einbaulänge

30 mm
100 mm
200 mm

Schutzrohrdurchmesser d

∅ 6 mm

Gewinde

G1/4A
1/4NPT
G1/2A
1/2NPT

Leitungsart


PVCPVC 4x0,14	(105°C)
TeSi 2x0,34 bzw. 3x0,34	(200°C)
TeTe 4x0,14	(260°C)
GIGIV 2x0,34 bzw. 3x0,22	(400°C)

Leitungslänge

2500 mm

Bestellbeispiel

K5-E-2L-200-100-G1/4A

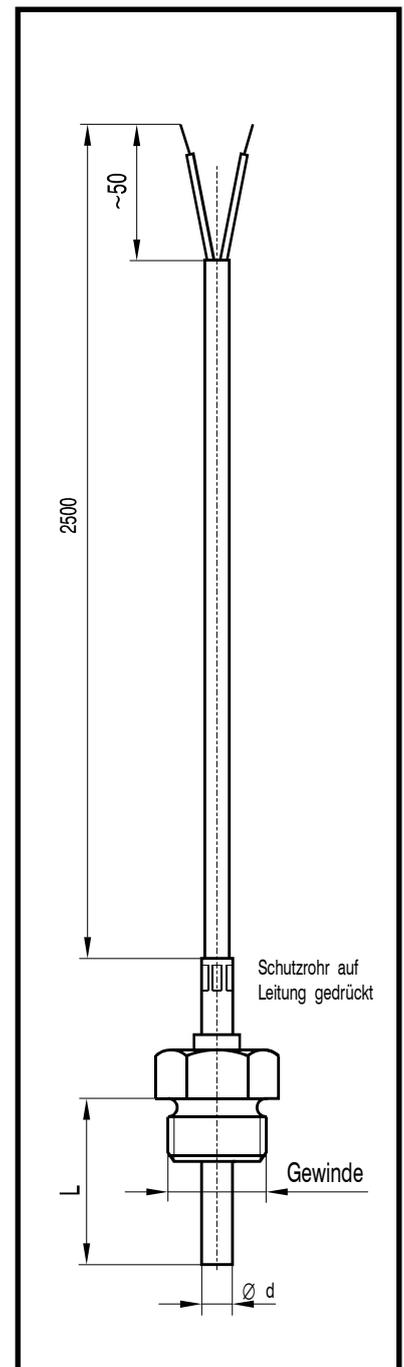

Technische Änderungen vorbehalten

D- 99331 Geratal OT Geraberg, Gewerbepark 6

Tel: +49 (0) 3677 / 7956-0 // Fax: +49 (0) 3677 / 795 625

E-Mail: info@electrotherm.de

Internet: www.electrotherm.de