



## E8 ドローラッチ

オーバーセンター／アジャスタブル

- 調整可能なグリップ。
- 外部から見えない取り付け方法。

### 材質・仕上げ

アセタール（黒）、ガラス繊維強化ナイロン（黒）

調整ナット：ステンレススティール

### 機械的性質

許容最大荷重：1560 N (350 lbf)

使用可能範囲：

-29°C ~ 80°C




難燃性：UL94-HB

### 取り付け方法

Ø5 リベット5本またはM5 ねじ5本で取り付けください。（非付属）

ラッチの締めつけ力を調節するためには、スレッド調整ナットをU字金具に向けて上下に動かしてください。

（合計7.9mm以内）

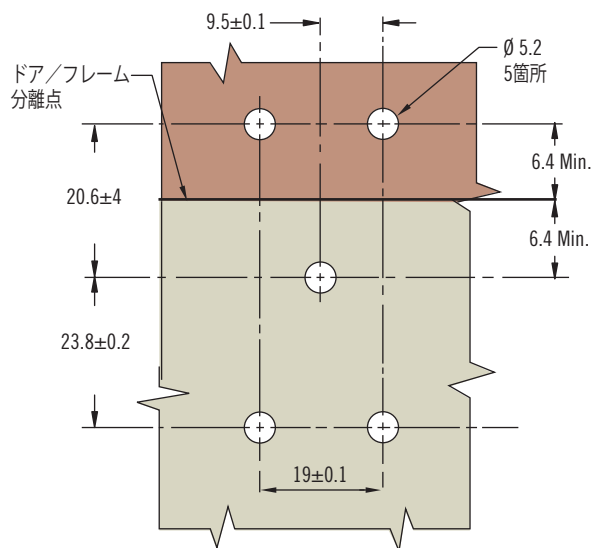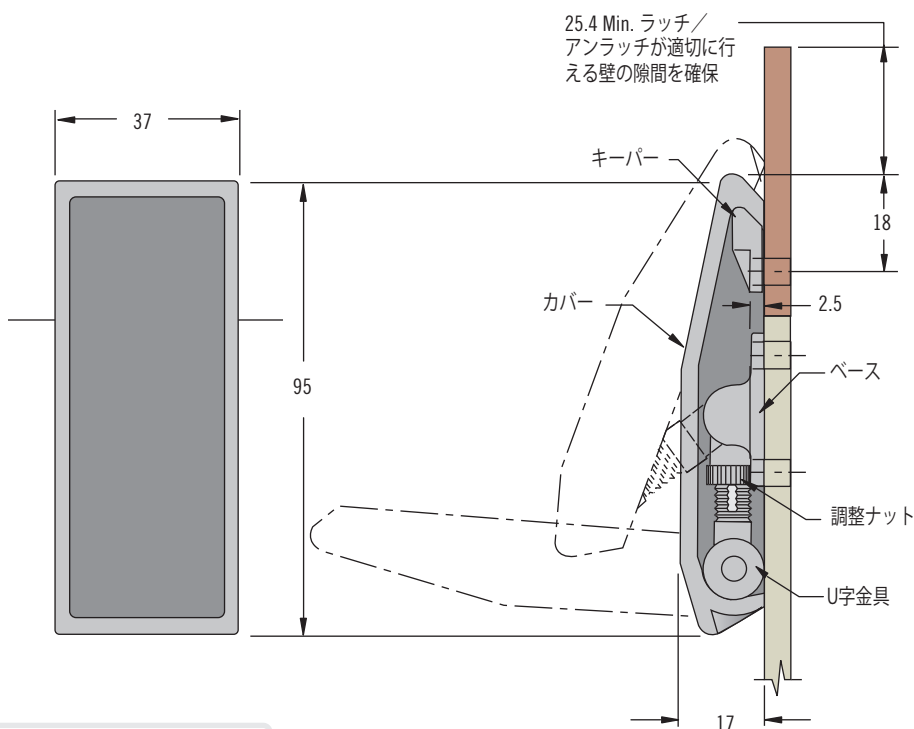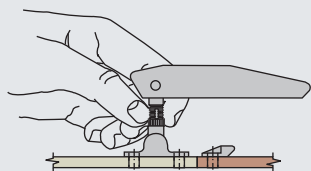

### 品番

右表参照

キーパーは付属されています。

### 品番

E8-10-502-20